


Reflekterende sensor

OCP-ASI/US-100

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

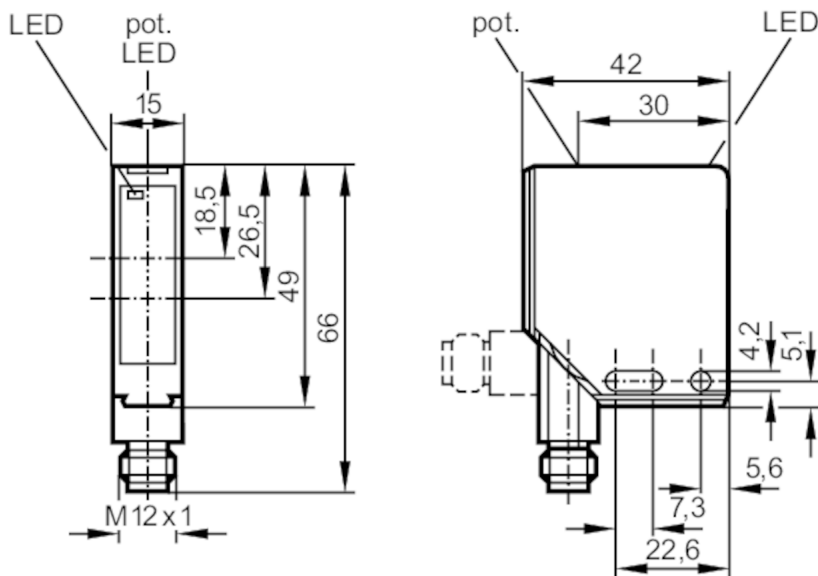

mottaker i øvre linse
sender i nedre linse

Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Spesiell egenskap	polarisasjonsfilter
Funksjon prinsipp	Reflekterende sensor

Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk [mA]	< 35,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Overspenningsbeskyttelse	ja
Type av lys	rødt lys
Bølgelengde [nm]	660,00

Utganger

Elektrisk design	AS-i
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)
Koblingsfrekvens DC [Hz]	1 500,00

Deteksjonsområde

Rekkevidde [m]	< 5,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005)
Rekkevidde justerbar	ja
Maks. lysfleck diameter [mm]	133,00



Reflekterende sensor

OCP-ASI/US-100

Lyspunkt dimensjoner refererer til	ved maksimal rekkevidde
Polariseringsfilter tilgjengelig	ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

AS-i klassifisering

AS-i I/O-konfigurasjon [hex]	1
AS-i ID-kode [hex]	1

Mekaniske data

Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	49,00 x 15,00 x 42,00
Materialer	diecast zinc
Linsemateriale	PMMA

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	Funksjon	1 x LED, gul blinkende

Tilbehør

Varer som leveres	skrujern
-------------------	----------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling


Koblinger: 1 x M12; koding: A



Reflekterende sensor

OCP-ASI/US-100

Tilkobling

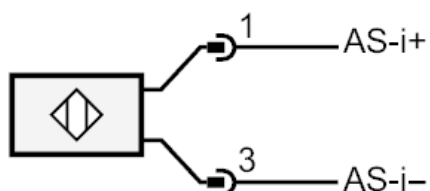

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

