



Reflekterende sensor

OCPGHPKG/US-100

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: O5G500

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

No scale drawing available

Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Reflekterende sensor
-------------------	----------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 80,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys
Bølgelengde [nm]	660,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	light-on-modus
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,00
Maks. gjeldende belastning for funksjon sjekk utgang [mA]	100,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	1 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert



Reflekterende sensor

OCPGHPKG/US-100

Overbelastningsbeskyttelse	ja
----------------------------	----

Deteksjonsområde	
------------------	--

Rekkevidde [m]	< 1,50; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005)
Rekkevidde justerbar	ja
Maks. lyspunkt bredde [mm]	13,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til	Rekkevidde

Responstid	
------------	--

Responstid [s]	0,50
----------------	------

Driftsforhold	
---------------	--

Omgivelsestemperatur [°C]	-10,00...55,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger	
----------------------	--

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniske data	
----------------	--

Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	49,00 x 15,00 x 42,00
Materialer	diecast zinc
Linsemateriale	PMMA

Displayer/driftselementer	
---------------------------	--

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør	
----------	--


Varer som leveres	skrujern
-------------------	----------

Merknader	
-----------	--

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling	
----------------------	--


Koblinger: 1 x M12; koding: A

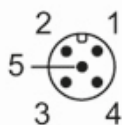

Reflekterende sensor

OCPGHPKG/US-100

Tilkobling

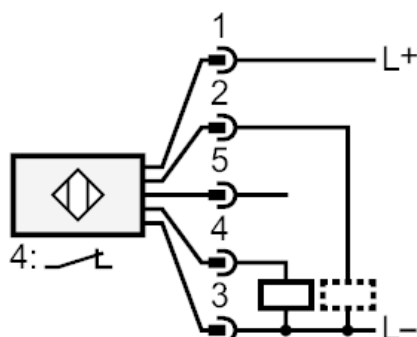

- 2 Funksjon sjekk utgang
5 Eingang "External Teach"

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

