




Mottaker for gjennomgående strålesensor

OGE-DBOW/LS/CUBE

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

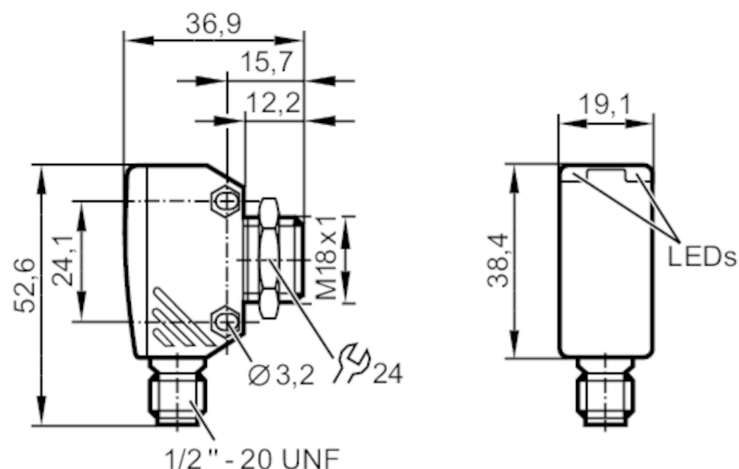

Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær med M18-gjenger

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Driftsspenning	[V]	20,00...250,00 AC
Beskyttelsesklasse		II; (double insulated)
Type av lys		rødt lys
Bølgelengde	[nm]	633,00

Utganger

Utgangsfunksjon		mørk-på-modus
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC	[V]	8,00
Minimum belastningstrøm	[mA]	5,00
Maks. lekkasjestrøm	[mA]	1,7
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC	[mA]	150,00; (200 (...40 °C))
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang	[mA]	1 200,00; (20 ms / 0,5 Hz)
Koblingsfrekvens AC	[Hz]	30,00
Beskyttelse mot kortslutning		nei
Overbelastningsbeskyttelse		nei

Deteksjonsområde

Sender / mottaker		mottaker
Rekkevidde	[m]	< 20,00



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OGE-DBOW/LS/CUBE

Rekkevidde justerbar	nei
----------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
---------------------------	----------------

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011 emisjon	klasse B

Mekaniske data

Vekt [g]	61,00
----------	-------

Hus	rektangulær med M18-gjenger
-----	-----------------------------

Dimensjoner [mm]	52,60 x 19,10 x 36,90
------------------	-----------------------

Gjengebetegnelse	M18 x 1,00
------------------	------------

Materialer	diecast zinc; PEI
------------	-------------------

Linsemateriale	PMMA
----------------	------

Linsejustering	sidelinse
----------------	-----------

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Elektrisk tilkobling

Sansefelthøyde	miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 2 A; hurtigvirkende
----------------	--

Tilbehør

Varer som leveres	låsemuttere:: 1
-------------------	-----------------

Merknader

Merknader	Ikke koble til uten last.
-----------	---------------------------

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x 1/2"; koding: C



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OGE-DBOW/LS/CUBE


Tilkobling



Merk : miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1 $\leq$ 2 A hurtigvirkende

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

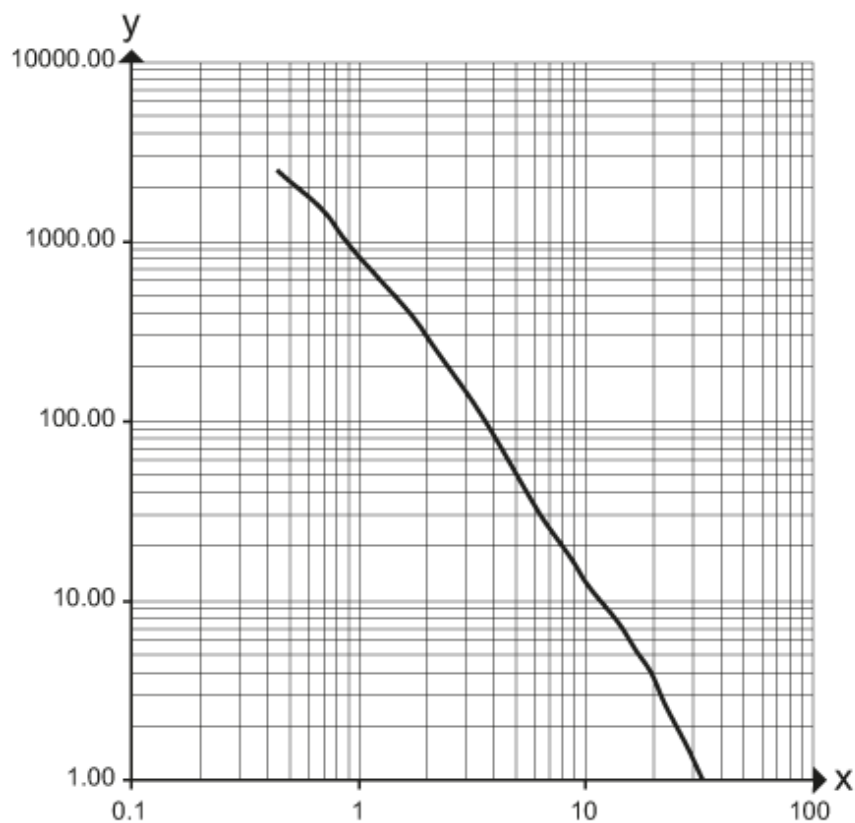

x: Abstand [m]

y: Funktionsreservefaktor