




Mottaker for gjennomgående strålesensor

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE

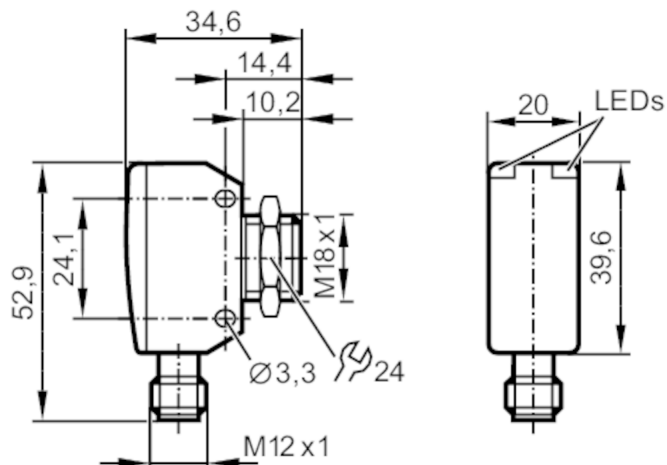

Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær med M18-gjenger

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
Nominell isolasjonsspenning	[V]	32,00
Strømforbruk	[mA]	16,00
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Innkoblingsforsinkelsestid	[ms]	300,00
Type av lys		rødt lys
Bølgelengde	[nm]	662,00

Utganger

Elektrisk design		PNP
Utgangsfunksjon		mørk-på-modus
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	1 000,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert

Deteksjonsområde

Sender / mottaker		mottaker
Rekkevidde	[m]	15,00
Rekkevidde justerbar		nei



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE

Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link	
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Links fordeler	1.1	
SDCI standard	IEC 61131-9	
Profiler	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel	
SIO modus	ja	
Nødvendig hovedporttype	A	
Min. prosess syklus tid [ms]	2,50	
IO-Link prosessdata (syklisk)	Funksjon	bit lengde
	Enhetsstatus	4
	binær veksling informasjon	1
IO-Link-funksjoner (acyclical)	applikasjonsspesifikk tagg; driftstimer teller; bytte syklusteller	
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	default	1130
Merk	For ytterligere informasjon vennligst se IODD PDF-filen under "Nedlastinger"	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00	
Lagringstemperatur [°C]	-40,00...80,00	
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [ANN]	961,00	
Ul godkjenning	Ta	-25...80 °C
	Kapslingstype	Type 1
	strømforsyning	Class 2
	Filnummer UL	E174191
Mekaniske data		
Vekt [g]	78,00	
Hus	rektangulær med M18-gjenger	
Dimensjoner [mm]	52,90 x 20,00 x 34,60	
Gjengebetegnelse	M18 x 1,00	
Materialer	1.4542 (17-4 PH / 630); PEI	
Linsemateriale	PEI	
Linsejustering	sidelinse	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres	låsemuttere:: 1	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	

Mottaker for gjennomgående strålesensor


OGE-DPKG/US/V4A/CUBE

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

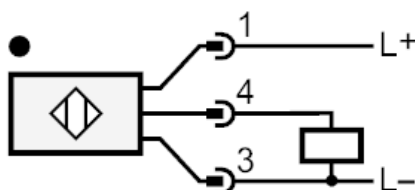



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

