


Diffus refleksjonssensor med bakgrunnsdemping

OGH-HPKG/US100



sender i nedre linse
mottaker i øvre linse

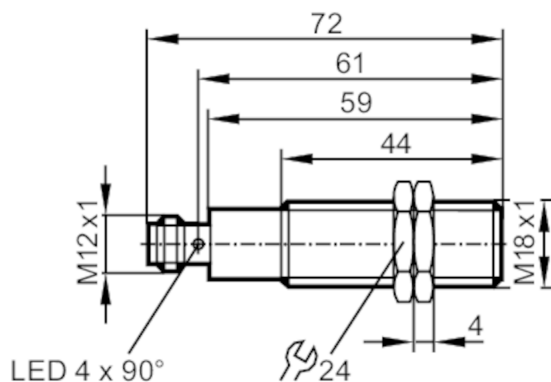

Produktegenskaper		
Type av lys		rødt lys
Hus		gjenget type
Applikasjon		
Spesiell egenskap		Bakgrunn undertrykkelse
Funksjon prinsipp		Sensor for diffus refleksjon
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk	[mA]	25,00
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		rødt lys
Bølgelengde	[nm]	624,00
Utganger		
Elektrisk design		PNP
Utgangsfunksjon		light-on-modus
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	1 000,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Deteksjonsområde		
Rekkevidde	[mm]	< 100,00; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon)
Rekkevidde justerbar		nei
Maks. lysfleck diameter	[mm]	9,00



Diffus refleksjonssensor med bakgrunnsdemping

OGH-HPKG/US100

Lyspunkt dimensjoner refererer til	Rekkevidde	
Bakgrunn undertrykkelse tilgjengelig	ja	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00	
Beskyttelse	IP 67	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [ANN]	372,00	
Mekaniske data		
Vekt [g]	52,60	
Hus	gjenget type	
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00 / L = 72,00	
Gjengebetegnelse	M18 x 1,00	
Materialer	hus: rustfritt stål.; PA; Forsegling: FKM	
Linsemateriale	glass	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres	låsemuttere:: 2	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

