


Gjennomgående strålesensorsender

OGS-OOKG/2M



1 x LED 4 x 90°

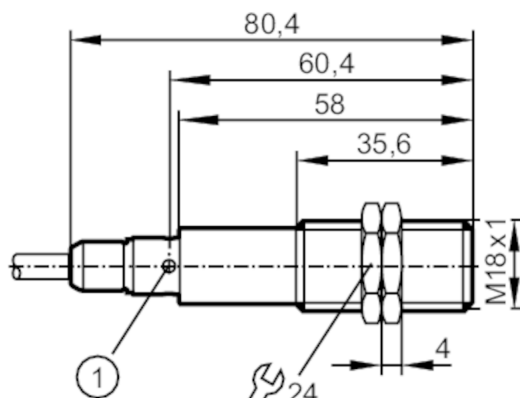

Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	gjenget type

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	20,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys
Bølgelengde [nm]	624,00

Deteksjonsområde

Sender / mottaker	sender
Rekkevidde [m]	< 25,00
Maks. lysfleck diameter [mm]	1 000,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til	ved maksimal rekkevidde

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [ANN]	629,00

Mekaniske data


Vekt [g]	125,10
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00 / L = 80,40



Gjennomgående strålesensorsender

OGS-OOKG/2M

Gjengetegnelse	M18 x 1,00	
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L); PA; EPDM	
Linsemateriale	PMMA	
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres	låsemuttere:: 2	
Merknader		
Merknader	driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus	
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²		
Tilkobling		

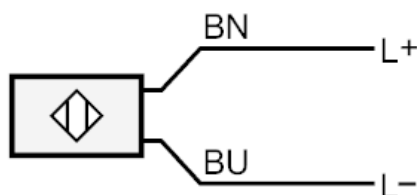

BN =	Lederfarger :
BU =	brun
	blå