


Gjennomgående strålesensorsender

OGS-000W/LS/CUBE

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

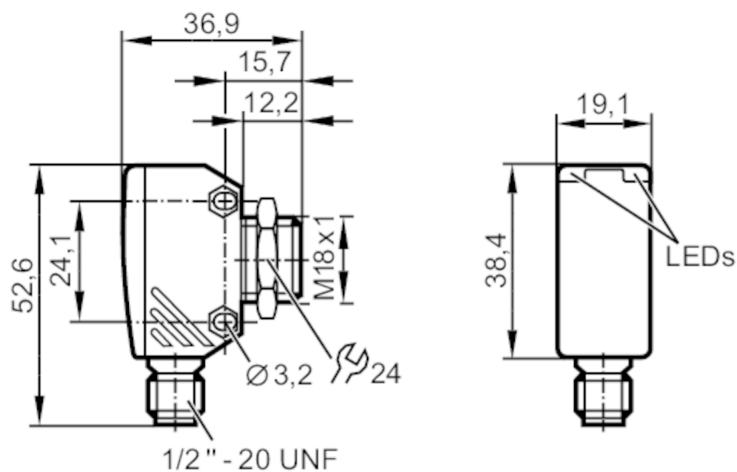

Produktgenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær med M18-gjenger

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Frekvens AC	[Hz]	47,00...60,00
Driftsspenning	[V]	20,00...250,00 AC
Strømforbruk	[mA]	< 5,00
Beskyttelsesklasse		II; (double insulated)
Type av lys		rødt lys
Bølgelengde	[nm]	633,00

Deteksjonsområde

Sender / mottaker		sender
Rekkevidde	[m]	< 20,00
Rekkevidde justerbar		nei
Maks. lysfleck diameter	[mm]	800,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til		ved maksimal rekkevidde

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011 emisjon	klasse B



Gjennomgående strålesensorsender

OGS-000W/LS/CUBE

Mekaniske data		
Vekt	[g]	59,50
Hus		rektangulær med M18-gjenger
Dimensjoner	[mm]	52,60 x 19,10 x 36,90
Gjengebetegnelse		M18 x 1,00
Materialer		diecast zinc; PEI
Linsemateriale		PMMA
Linsejustering		sidelinse

Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn

Elektrisk tilkobling	
Sansefelthøyde	miniatur sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 2 A; hurtigvirkende

Tilbehør	
Varer som leveres	låsennetter:: 1


Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling	
----------------------	--

Koblinger: 1 x 1/2"; koding: C



Tilkobling

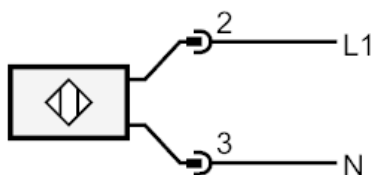Merk : miniatur sikring til IEC60127-2 ark 1 ≤ 2 A hurtigvirkende