



Gjennomgående strålesensorsender

OGS-00KG/US100



Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	gjenget type

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	15,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys
Bølgelengde [nm]	624,00

Deteksjonsområde

Sender / mottaker	sender
Rekkevidde [m]	< 20,00
Rekkevidde justerbar	nei
Maks. lysfleck diameter [mm]	800,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til	ved maksimal rekkevidde

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [ANN]	755,00

Mekaniske data

Vekt [g]	49,10
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00 / L = 60,00



Gjennomgående strålesensorsender

OGS-OOKG/US100


Gjengetegnelse	M18 x 1,00	
Materialer	hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L)	
Linsemateriale	PMMA	
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres	låsemuttere:: 2	
Merknader		
Merknader	driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus	
Antall i forpakning	1,00 stk.	

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

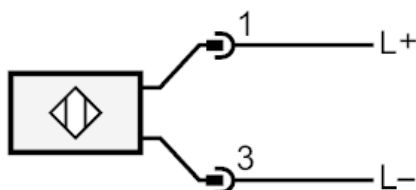



Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

