


OGS-00KG/US/CUBE

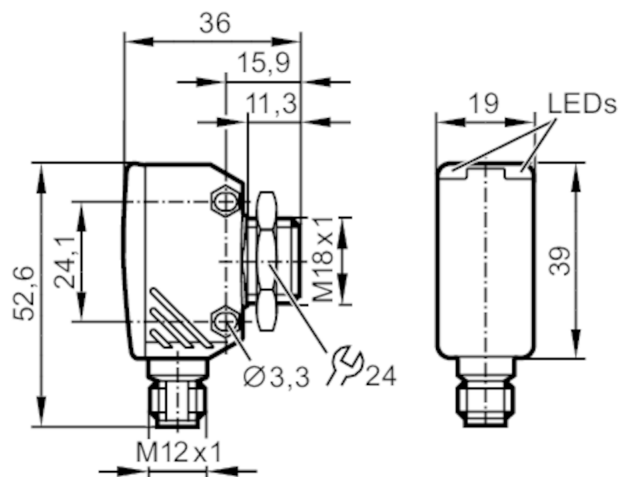

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær med M18-gjenger

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Spenningsklassifisering	[V]	32,00
Strømforbruk	[mA]	17,00
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Innkoblingsforsinkelsestid	[ms]	300,00
Type av lys		rødt lys
Bølgelengde	[nm]	662,00

Sender / mottaker	sender
Rekkevidde [m]	20,00
Maks. lysfleck diameter [mm]	800,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til	ved maksimal rekkevidde

Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler	1.1
SDCI standard	IEC 61131-9
Profiler	Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis
SIO modus	nei



Gjennomgående strålesensorsender

OGS-OOKG/US/CUBE

Nødvendig hovedporttype	A	
Min. prosess syklus tid [ms]	2,50	
IO-Link prosessdata (syklisk)	Funksjon	bit lengde
IO-Link-funksjoner (acyclical)	Enhetsstatus	4
Støttede DeviceIDs	applikasjonsspesifikk tagg; driftstimer teller	
Merk	Type drift	DeviceID
	default	1135
	For ytterligere informasjon vennligst se IODD PDF-filen under "Nedlastinger"	

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00	
Lagringstemperatur [°C]	-40,00...60,00	
Beskyttelse	IP 65; IP 67	

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [ANN]	1 011,00	
UI godkjenning	Ta	-25...60 °C
	Kapslingstype	Type 1
	strømforsyning	Class 2
	Filnummer UL	E174191

Mekaniske data		
Vekt [g]	59,50	
Hus	rektangulær med M18-gjenger	
Dimensjoner [mm]	52,60 x 19,00 x 36,00	
Gjengebetegnelse	M18 x 1,00	
Materialer	diecast zinc; PEI	
Linsemateriale	PMMA	
Linsejustering	sidelinse	

Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn

Tilbehør	
Varer som leveres	låsemuttere:: 1

Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling	
----------------------	--

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Gjennomgående strålesensorsender

OGS-00KG/US/CUBE

Tilkobling



Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

