




## Gjennomgående strålesensorsender

OGS-00KG/6M

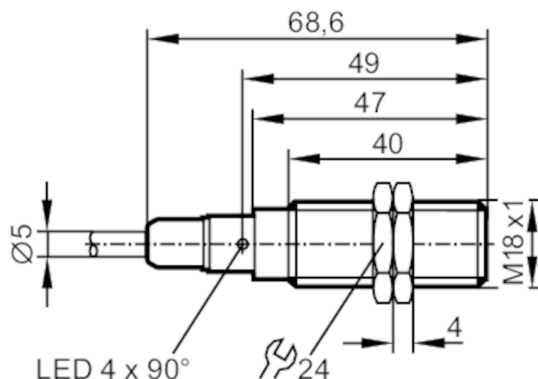


| Produktegenskaper                  |              |                             |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Type av lys                        |              | rødt lys                    |
| Hus                                |              | gjenget type                |
| Applikasjon                        |              |                             |
| Funksjon prinsipp                  |              | Gjennomstrålesensor         |
| Elektriske data                    |              |                             |
| Driftsspenning [V]                 |              | 10,00...36,00 DC            |
| Strømforbruk [mA]                  |              | 15,00                       |
| Beskyttelsesklasse                 |              | II                          |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet  |              | ja                          |
| Type av lys                        |              | rødt lys                    |
| Deteksjonsområde                   |              |                             |
| Sender / mottaker                  |              | sender                      |
| Rekkevidde [m]                     |              | < 20,00                     |
| Rekkevidde justerbar               |              | nei                         |
| Maks. lysfleck diameter [mm]       |              | 800,00                      |
| Lyspunkt dimensjoner refererer til |              | ved maksimal rekkevidde     |
| Driftsforhold                      |              |                             |
| Omgivelsestemperatur [°C]          |              | -25,00...80,00              |
| Beskyttelse                        |              | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| Tester/godkjenninger               |              |                             |
| EMC                                | EN 60947-5-2 |                             |
| MTTF [ANN]                         |              | 755,00                      |
| Mekaniske data                     |              |                             |
| Vekt [g]                           |              | 245,80                      |
| Hus                                |              | gjenget type                |
| Dimensjoner [mm]                   |              | M18 x 1,00 / L = 68,60      |
| Gjengebetegnelse                   |              | M18 x 1,00                  |



## Gjennomgående strålesensorsender

OGS-OOKG/6M

|                               |                                                       |                |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| Materialer                    | hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: EPDM |                |
| Linsemateriale                | PMMA                                                  |                |
| Displayer/driftselementer     |                                                       |                |
| Display                       | drift                                                 | 1 x LED, grønn |
| Tilbehør                      |                                                       |                |
| Varer som leveres             | låsemuttere:: 2                                       |                |
| Merknader                     |                                                       |                |
| Merknader                     | driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus         |                |
| Antall i forpakning           | 1,00 stk.                                             |                |
| Elektrisk tilkobling          |                                                       |                |
| Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |                                                       |                |
| Tilkobling                    |                                                       |                |

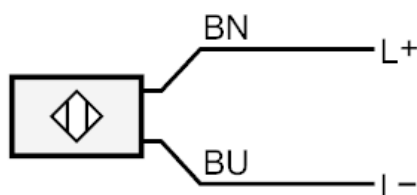

BN =            Lederfarger :  
BU =            brun  
                 blå



### Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

