




Gjennomgående strålesensorsender

OES-V

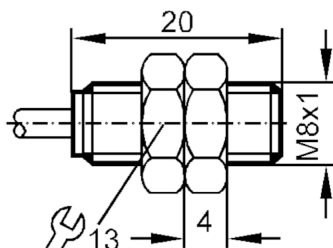

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	gjennget type

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Tilkobling til koblingsforsterkere	ja
Svitsjeforsterkere	Tilkobling til koblingsforsterkere OV5012, OV0010
Beskyttelsesklasse	III
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	950,00

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	nei
Overbelastningsbeskyttelse	nei

Deteksjonsområde

Sender / mottaker	sender
Rekkevidde [m]	< 1,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...80,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger


EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [ANN]	49 633,00	



Gjennomgående strålesensorsender

OES-V

Mekaniske data	
Vekt [g]	56,50
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M8 x 1,00
Gjengebetegnelse	M8 x 1,00
Materialer	messing forniklet
Tilbehør	
Varer som leveres	låsenumttere:: 2
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.
Elektrisk tilkobling	
Kabel: 2 m; 1 x 0,14 mm ²	
Tilkobling	

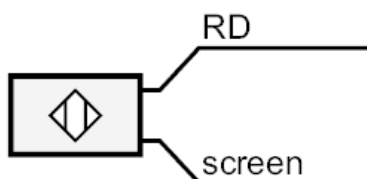

RD = Lederfarger :
screen = rød
 skjerm