




Mottaker for gjennomgående strålesensor

OEE-V/10M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OE0002

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

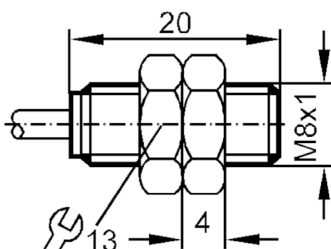

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	gjenget type

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Tilkobling til koblingsforsterkere	ja
Svitsjeforsterkere	Tilkobling til koblingsforsterkere OV5012, OV0010
Beskyttelsesklasse	III
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	950,00

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	nei
Overbelastningsbeskyttelse	nei

Deteksjonsområde

Sender / mottaker	mottaker
Rekkevidde [m]	< 1,00

Driftsforhold


Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...80,00
Beskyttelse	IP 67



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OEE-V/10M

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[ANN]	49 633,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	0,13
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M8 x 1,00
Gjengetegnelse		M8 x 1,00
Materialer		messing forniklet
Tilbehør		
Varer som leveres		låsemuttere:: 2
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 10 m; 1 x 0,14 mm ²		
Tilkobling		

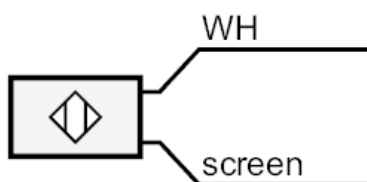

WH = Lederfarger :
 screen = hvit
 skjerm