


Gjennomgående strålesensorsender

OES-V/6m

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OE0006

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

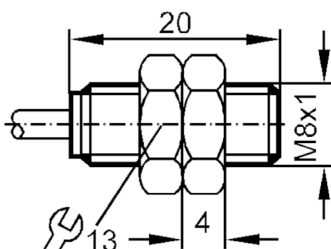

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	gjenget type

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Tilkobling til koblingsforsterkere	ja
Svitsjeforsterkere	Tilkobling til koblingsforsterkere OV5012, OV0010
Beskyttelsesklasse	III
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	950,00

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	nei
Overbelastningsbeskyttelse	nei

Deteksjonsområde

Sender / mottaker	sender
Rekkevidde [m]	< 1,00

Driftsforhold


Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...80,00
Beskyttelse	IP 67



Gjennomgående strålesensorsender

OES-V/6m

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[ANN]	49 633,00
Mekaniske data		
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M8 x 1,00
Gjengebetegnelse		M8 x 1,00
Materialer		messing forniklet
Tilbehør		
Varer som leveres		låsenumttere:: 2
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 6 m; 1 x 0,14 mm ²		
Tilkobling		

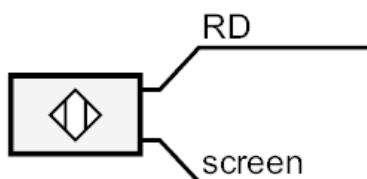

RD = Lederfarger :
screen = rød
skjerm