


Gjennomgående strålesensorsender

OFS-00KG

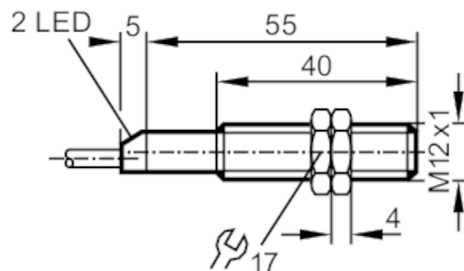

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	gjenget type

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 20,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	880,00

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Sender / mottaker	sender
Rekkevidde [m]	< 4,00
Maks. lysfleck diameter [mm]	700,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til	ved maksimal rekkevidde

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [ANN]	1 597,00

Mekaniske data


Vekt [g]	72,30
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M12 x 1,00 / L = 60,00



Gjennomgående strålesensorsender

OFS-00KG

Gjengetegnelse	M12 x 1,00	
Materialer	messing forniklet	
Linsemateriale	PMMA	
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres	låsemuttere:: 2	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm²		
Tilkobling		

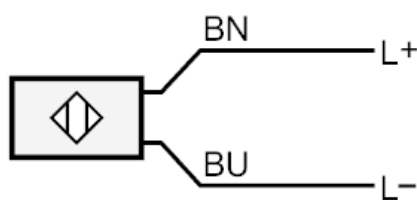

BN = Lederfarger :
 BU = brun
 blå