




Mottaker for gjennomgående strålesensor

OFE-FPKG/US-100

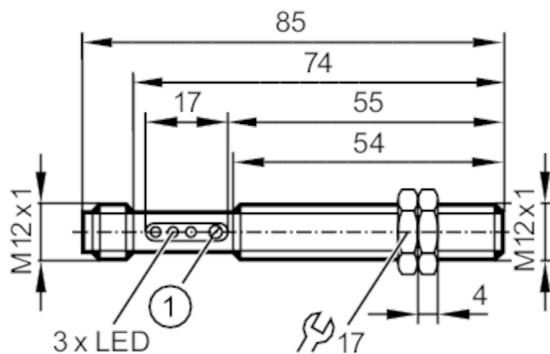

1 potensiometer



Produkttegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	gjenget type

Applikasjon

Spesiell egenskap	Funksjon sjekk utgang
Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 30,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	880,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Funksjon sjekk utgang	ja
Maks. spenningsfall av funksjon sjekk utgang [V]	3,50
Maks. gjeldende belastning for funksjon sjekk utgang [mA]	10,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	320,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Sender / mottaker	mottaker
Rekkevidde [m]	< 4,00



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OFE-FPKG/US-100

Rekkevidde justerbar	ja
----------------------	----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
---------------------------	----------------

Beskyttelse	IP 65
-------------	-------

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

MTTF [ANN]	652,00
------------	--------

Mekaniske data

Vekt [g]	40,70
----------	-------

Hus	gjenget type
-----	--------------

Dimensjoner [mm]	M12 x 1,00 / L = 74,00
------------------	------------------------

Gjengebetegnelse	M12 x 1,00
------------------	------------

Materialer	hus: messing messing hvit bronsebelagt
------------	--

Linsemateriale	PMMA
----------------	------

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

	drift	1 x LED, grønn
--	-------	----------------

	Funksjon	1 x LED, rød
--	----------	--------------

Tilbehør

Varer som leveres	låsenumttere:: 2
-------------------	------------------

	skrujern
--	----------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling


Koblinger: 1 x M12; koding: A



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OFE-FPKG/US-100

Tilkobling

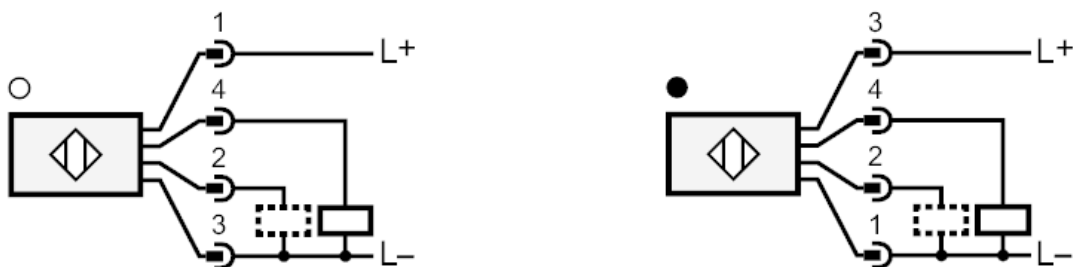

2 Funksjon sjekk utgang

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

