


Sensor for diffus refleksjon

OFB-FPKG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OF5026

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

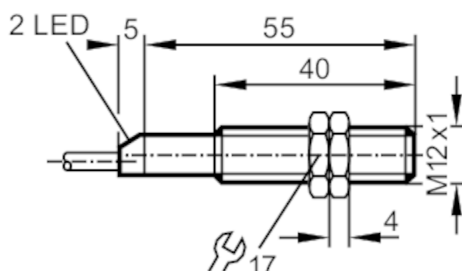

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	gjenget type

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 30,00
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		infrarødt lys
Bølgelengde	[nm]	880,00

Utganger

Elektrisk design		PNP
Utgangsfunksjon		lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	400,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja

Deteksjonsområde

Rekkevidde	[mm]	< 400,00; (hvitt papir 200 x 200 mm)
------------	------	--------------------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger



EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B



Sensor for diffus refleksjon

OFB-FPKG

Mekaniske data		
Hus	gjenget type	
Dimensjoner [mm]	M12 x 1,00 / L = 60,00	
Gjengebetegnelse	M12 x 1,00	
Materialer	hus: messing messing hvit bronsebelagt	
Linsemateriale	PMMA	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres	låsemuttere:: 2	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Tilkobling		

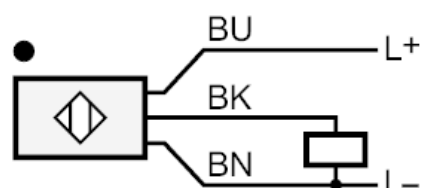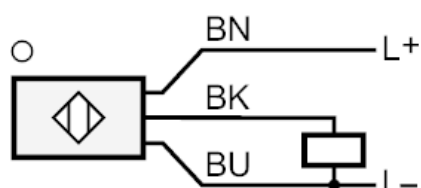

BN = Lederfarger :
 BU = brun
 BK = blå
 svart