


Sensor for diffus refleksjon

OFB-FPKG/6m

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OF5027

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

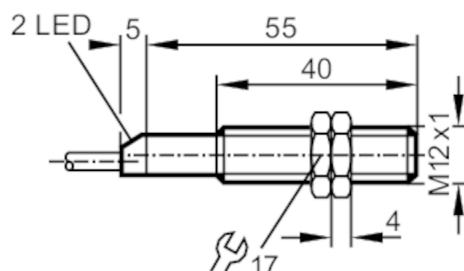

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	gjenget type

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 30,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	880,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	400,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Rekkevidde [mm]	< 400,00; (hvitt papir 200 x 200 mm)
-----------------	--------------------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger



EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B



Sensor for diffus refleksjon

OFB-FPKG/6m

Mekaniske data		
Hus	gjenget type	
Dimensjoner [mm]	M12 x 1,00 / L = 60,00	
Gjengebetegnelse	M12 x 1,00	
Materialer	hus: messing messing hvit bronsebelagt	
Linsemateriale	PMMA	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres	låsemuttere:: 2	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Tilkobling		

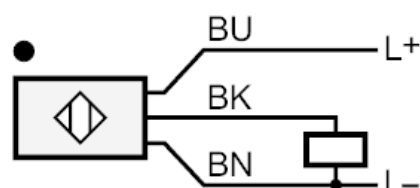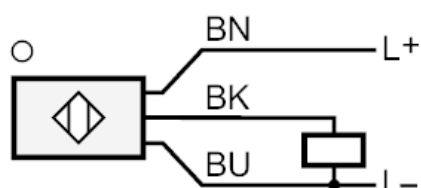

BN = Lederfarger :
 BU = brun
 BK = blå
 svart