


Gjennomgående strålesensorsender

OFS-00KG/4M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

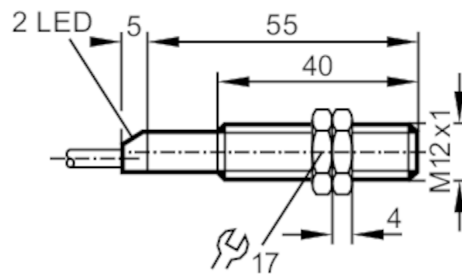

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	gjenget type

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 20,00
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		infrarødt lys
Bølgelengde	[nm]	880,00

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Sender / mottaker		sender
Rekkevidde	[m]	< 4,00
Maks. lysfleck diameter	[mm]	700,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til		ved maksimal rekkevidde

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniske data

Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M12 x 1,00 / L = 60,00
Gjengebetegnelse		M12 x 1,00
Materialer		messing forniklet
Linsemateriale		PMMA


OF5068



Gjennomgående strålesensorsender

OFS-00KG/4M

Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres	låsemuttere:: 2	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 4 m, PUR; 2 x 0,34 mm²		
Tilkobling		

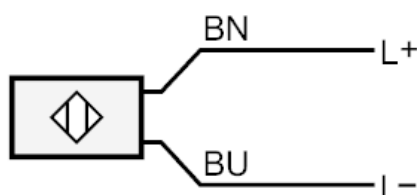

BN = Lederfarger :
BU = brun
 blå