


## Fiberoptisk forsterker

OGF-HBOA/90-250V

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

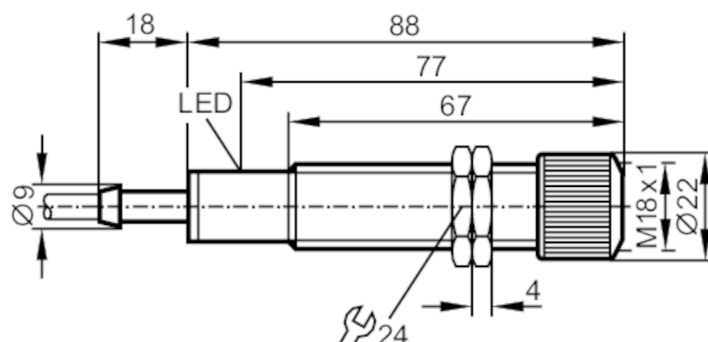

## Produktegenskaper

|             |               |
|-------------|---------------|
| Type av lys | infrarødt lys |
| Hus         | gjenget type  |

## Elektriske data

|                    |      |                      |
|--------------------|------|----------------------|
| Frekvens AC        | [Hz] | 47,00...63,00        |
| Driftsspenning     | [V]  | 90,00...250,00 AC/DC |
| Beskyttelsesklasse |      | II                   |
| Type av lys        |      | infrarødt lys        |
| Bølgelengde        | [nm] | 880,00               |

## Utganger

|                                               |      |                          |
|-----------------------------------------------|------|--------------------------|
| Utgangsfunksjon                               |      | light-on-modus           |
| Maks. spenningsfall koblingsutgang DC         | [V]  | 9,50                     |
| Maks. spenningsfall koblingsutgang AC         | [V]  | 9,50                     |
| Minimum belastningstrøm                       | [mA] | 10,00                    |
| Maks. lekkasjestrøm                           | [mA] | 5                        |
| Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC   | [mA] | 200,00; (250 (...50 °C)) |
| Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC   | [mA] | 50,00                    |
| Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang | [mA] | 900,00; (10 ms / 0,5 Hz) |
| Koblingsfrekvens AC                           | [Hz] | 25,00                    |
| Koblingsfrekvens DC                           | [Hz] | 70,00                    |
| Beskyttelse mot kortslutning                  |      | nei                      |
| Overbelastningsbeskyttelse                    |      | nei                      |

## Deteksjonsområde

|            |      |                                              |
|------------|------|----------------------------------------------|
| Rekkevidde | [m]  | 0,00...0,08; (Gjennomstrålesensor)           |
| Rekkevidde | [mm] | 0,00...15,00; (Sensor for diffus refleksjon) |

## Driftsforhold


|                      |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25,00...80,00 |
| Beskyttelse          |      | IP 65          |



## Fiberoptisk forsterker

OGF-HBOA/90-250V

| Tester/godkjenninger         |                                                                                   |              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| EMC                          | EN 60947-5-2                                                                      |              |
|                              | EN 55011                                                                          | klasse B     |
| Mekaniske data               |                                                                                   |              |
| Hus                          | gjenget type                                                                      |              |
| Dimensjoner [mm]             | M18 x 1,00 / L = 88,00                                                            |              |
| Gjengebetegnelse             | M18 x 1,00                                                                        |              |
| Materialer                   | messing forniklet                                                                 |              |
| Displayer/driftselementer    |                                                                                   |              |
| Display                      | koblingsstatus                                                                    | 1 x LED, gul |
| Tilbehør                     |                                                                                   |              |
| Varer som leveres            | låsemuttere:: 2                                                                   |              |
|                              | Låsemuttere:                                                                      |              |
| Merknader                    |                                                                                   |              |
| Merknader                    | light-on-modus tilsvarer NC-utgangsfunksjonen for fiberoptikk med gjennomstråling |              |
|                              | tilsvarer NO-utgangsfunksjonen for fiberoptikk med diffus refleksjon              |              |
| Antall i forpakning          | 1,00 stk.                                                                         |              |
| Elektrisk tilkobling         |                                                                                   |              |
| Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |                                                                                   |              |
| Tilkobling                   |                                                                                   |              |

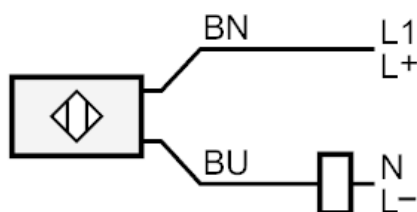

BN =            Lederfarger :  
 BU =            brun  
                  blå