



Sensor for diffus refleksjon

OGT-HBOA/20-90V

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OG0035

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

No scale drawing available

Produktegenskaper

Hus	gjenget type
-----	--------------

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Elektriske data

Frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Driftsspenning	[V]	20,00...90,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse		II

Utganger

Utgangsfunksjon		light-on-modus
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	9,50
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC	[V]	9,50
Minimum belastningstrøm	[mA]	10,00
Maks. lekkasjestrøm	[mA]	5
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC	[mA]	200,00; (250 (...50 °C))
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	50,00
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang	[mA]	900,00; (10 ms / 0,5 Hz)
Koblingsfrekvens AC	[Hz]	25,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	70,00
Beskyttelse mot kortslutning		nei



Sensor for diffus refleksjon

OGT-HBOA/20-90V

Overbelastningsbeskyttelse	nei
----------------------------	-----

Deteksjonsområde

Rekkevidde [mm]	< 100,00; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon)
-----------------	--

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	IEC 801-2	nivå 4
	IEC 801-3	nivå 2
	IEC 801-4	nivå 3

Mekaniske data

Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00
Gjengebetegnelse	M18 x 1,00
Materialer	messing forniklet
Linsemateriale	glass

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Varer som leveres	låsenumtettere:: 2
-------------------	--------------------


Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Tilkobling

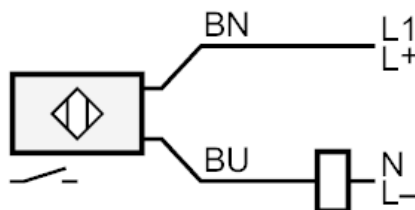

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå