


## Gjennomgående strålesensorsender

OGS-000A

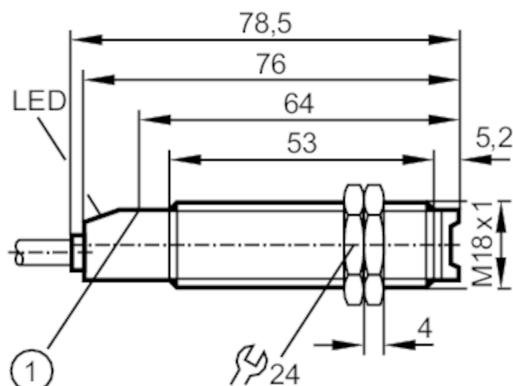

1 trykknapp uten funksjon



## Produktegenskaper

|             |               |
|-------------|---------------|
| Type av lys | infrarødt lys |
| Hus         | gjenget type  |

## Applikasjon

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
|-------------------|---------------------|

## Elektriske data

|                    |      |                      |
|--------------------|------|----------------------|
| Frekvens AC        | [Hz] | 47,00...63,00        |
| Driftsspenning     | [V]  | 20,00...250,00 AC/DC |
| Strømforbruk       | [mA] | < 5,00               |
| Beskyttelsesklasse |      | II                   |
| Type av lys        |      | infrarødt lys        |
| Bølgelengde        | [nm] | 880,00               |

## Utganger

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Beskyttelse mot kortslutning | nei |
| Overbelastningsbeskyttelse   | nei |

## Deteksjonsområde

|                                    |      |                         |
|------------------------------------|------|-------------------------|
| Sender / mottaker                  |      | sender                  |
| Rekkevidde                         | [m]  | < 15,00                 |
| Rekkevidde justerbar               |      | nei                     |
| Maks. lysfleck diameter            | [mm] | 2 000,00                |
| Lyspunkt dimensjoner refererer til |      | ved maksimal rekkevidde |

## Driftsforhold

|                      |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25,00...80,00 |
| Beskyttelse          |      | IP 67          |

## Tester/godkjenninger


|      |              |          |
|------|--------------|----------|
| EMC  | EN 60947-5-2 |          |
|      | EN 55011     | klasse B |
| MTTF | [ANN]        | 1 662,00 |



## Gjennomgående strålesensorsender

OGS-000A

| Mekaniske data                           |       |                        |
|------------------------------------------|-------|------------------------|
| Vekt                                     | [g]   | 120,90                 |
| Hus                                      |       | gjenget type           |
| Dimensjoner                              | [mm]  | M18 x 1,00 / L = 78,50 |
| Gjengebetegnelse                         |       | M18 x 1,00             |
| Materialer                               |       | PBT                    |
| Linsemateriale                           |       | PMMA                   |
| Displayer/driftselementer                |       |                        |
| Display                                  | drift | 1 x LED, grønn         |
| Tilbehør                                 |       |                        |
| Varer som leveres                        |       | låsemuttere:: 2        |
| Merknader                                |       |                        |
| Antall i forpakning                      |       | 1,00 stk.              |
| Elektrisk tilkobling                     |       |                        |
| Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> |       |                        |
| Tilkobling                               |       |                        |

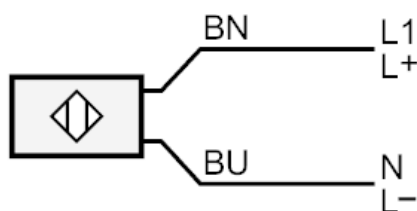

BN =            Lederfarger :  
BU =            brun  
                 blå