


Reflekterende sensor

OGP-DBOA

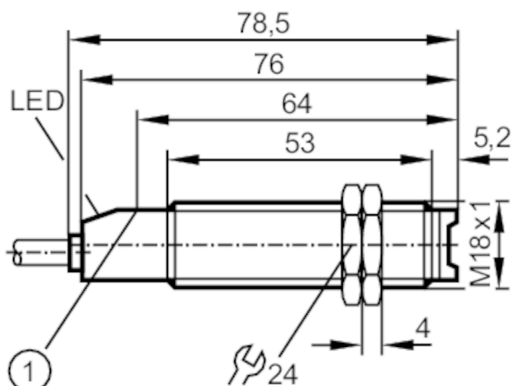

1 trykknapp



Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	gjenget type

Applikasjon

Spesiell egenskap	polarisasjonsfilter
Funksjon prinsipp	Reflekterende sensor

Elektriske data

Frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Driftsspenning	[V]	20,00...250,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		nei
Type av lys		rødt lys
Bølgelengde	[nm]	660,00

Utganger

Utgangsfunksjon		mørk-på-modus
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	8,00
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC	[V]	8,00
Minimum belastningstrøm	[mA]	5,00
Maks. lekkasjestrøm	[mA]	1,7
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC	[mA]	90,00; (180 (...40 °C))
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	90,00; (180 (...40 °C))
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang	[mA]	600,00; (20 ms / 0,5 Hz)
Koblingsfrekvens AC	[Hz]	25,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	25,00
Beskyttelse mot kortslutning		nei



Reflekterende sensor

OGP-DBOA

Overbelastningsbeskyttelse	nei	
Deteksjonsområde		
Område referert til prismatisk reflektor [m]	3,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005)	
Rekkevidde justerbar	ja	
Maks. lysfleck diameter [mm]	262,00	
Lyspunkt dimensjoner refererer til	ved maksimal rekkevidde	
Polariseringsfilter tilgjengelig	ja	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00	
Beskyttelse	IP 67	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
MTTF [ANN]	339,00	
Mekaniske data		
Vekt [g]	122,60	
Hus	gjenget type	
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00 / L = 78,50	
Gjengebetegnelse	M18 x 1,00	
Materialer	PBT	
Linsemateriale	PMMA	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, rød
	Funksjon	1 x LED, rød blinkende
Elektrisk tilkobling		
Sansefelthøyde	miniatur sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 2 A; hurtigvirkende	
Tilbehør		
Varer som leveres	låsemuttere:: 2	
Merknader		
Merknader	Anbefaling: Kontroller at enheten fungerer sikkert etter en kortslutning.	
Antall i forpakning	1,00 stk.	


Reflekterende sensor

OGP-DBOA

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Tilkobling

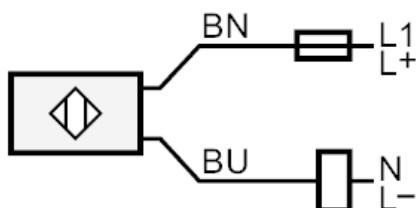

Merk : miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1 ≤ 2 A hurtigvirkende

Lederfarger :

BN = brun

BU = blå

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

