


## Fiberoptisk forsterker

OGF-DNKG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OK5002

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

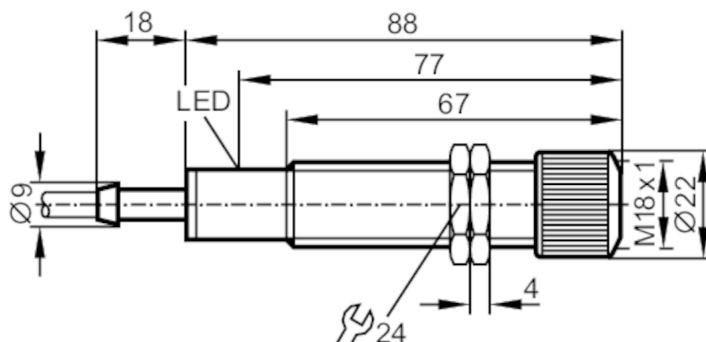

## Produktegenskaper

|             |               |
|-------------|---------------|
| Type av lys | infrarødt lys |
| Hus         | gjenget type  |

## Elektriske data

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Driftsspenning [V]                | 10,00...50,00 DC |
| Strømforbruk [mA]                 | < 30,00          |
| Beskyttelsesklasse                | II               |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja               |
| Type av lys                       | infrarødt lys    |
| Bølgelengde [nm]                  | 880,00           |

## Utganger

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Elektrisk design                                 | NPN           |
| Utgangsfunksjon                                  | mørk-på-modus |
| Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]        | 2,50          |
| Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00        |
| Koblingsfrekvens DC [Hz]                         | 160,00        |
| Beskyttelse mot kortslutning                     | ja            |
| Type kortslutningsbeskyttelse                    | pulsert       |
| Overbelastningsbeskyttelse                       | ja            |

## Deteksjonsområde

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Rekkevidde [m]  | < 0,08; (Gjennomstrålesensor)           |
| Rekkevidde [mm] | < 15,00; (Sensor for diffus refleksjon) |

## Driftsforhold



|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
| Beskyttelse               | IP 65          |



## Fiberoptisk forsterker

OGF-DNKG

| Tester/godkjenninger         |                                                                            |              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| EMC                          | EN 60947-5-2                                                               |              |
|                              | EN 55011                                                                   | klasse B     |
| Mekaniske data               |                                                                            |              |
| Hus                          | gjenget type                                                               |              |
| Dimensjoner [mm]             | M18 x 1,00 / L = 88,00                                                     |              |
| Gjengebetegnelse             | M18 x 1,00                                                                 |              |
| Materialer                   | messing forniklet                                                          |              |
| Displayer/driftselementer    |                                                                            |              |
| Display                      | koblingsstatus                                                             | 1 x LED, gul |
| Tilbehør                     |                                                                            |              |
| Varer som leveres            | låsemuttere:: 2                                                            |              |
|                              | Låsemuttere:                                                               |              |
| Merknader                    |                                                                            |              |
| Merknader                    | mørk-på-modus tilsvarer NO-utgangsfunksjonen for gjennomgående fiberoptikk |              |
|                              | tilsvarer NC-utgangsfunksjonen for fiberoptikk med diffus refleksjon       |              |
| Antall i forpakning          | 1,00 stk.                                                                  |              |
| Elektrisk tilkobling         |                                                                            |              |
| Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |                                                                            |              |
| Tilkobling                   |                                                                            |              |

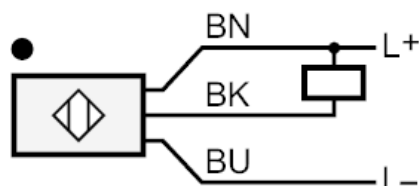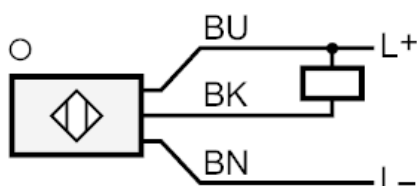

BN =            Lederfarger :  
 BU =            brun  
 BK =            blå  
                   svart