



Reflekterende sensor

OGPLFPKG/B6/V4A/US-100

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OGP700

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 trykknapp

Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Laserbeskyttelsesklasse	2
Hus	gjenget type

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
Funksjon prinsipp	Reflekterende sensor

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 30,00; (drift; \$Einstellung: < 50 mA)
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys
Bølgelengde [nm]	675,00
Typ. levetid [h]	50 000,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Maks. spenningsfall av funksjon sjekk utgang [V]	3,50
Maks. gjeldende belastning for funksjon sjekk utgang [mA]	10,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	500,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja



Reflekterende sensor

OGPLFPKG/B6/V4A/US-100

Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert	
Overbelastningsbeskyttelse	ja	
Deteksjonsområde		
Rekkevidde [m]	0,20...13,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005)	
Rekkevidde justerbar	ja	
Diameter på det minste påvisbare objektet [mm]	3,00	
Maks. lysfleck diameter [mm]	25,00	
Lyspunkt dimensjoner refererer til	ved maksimal rekkevidde	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-10,00...50,00	
Beskyttelse	IP 67	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Laserbeskyttelsesklasse	2	
Merknader om laserbeskyttelse	Forsiktighet:	laserlys
	puls ytelse:	<= 2,2 mW
	Bølgelengde:	675 nm
	Frekvens:	2,2 kHz
	Pulslengde:	24 µs
	Ikke stirr inn i strålen.	
	Unngå eksponering for laserlys.	
	laser klasse:	2
	EN 60825-1	
Mekaniske data		
Hus	gjenget type	
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00 / L = 72,00	
Gjengebetegnelse	M18 x 1,00	
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L); PBT	
Linsemateriale	PMMA	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød
Tilbehør		
Varer som leveres	låsemuttere:: 2	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	



Reflekterende sensor



OGPLFPKG/B6/V4A/US-100

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

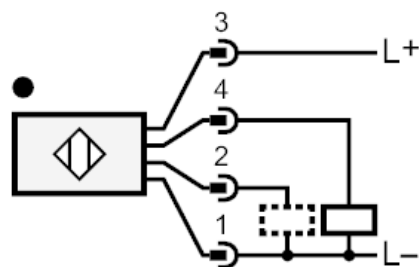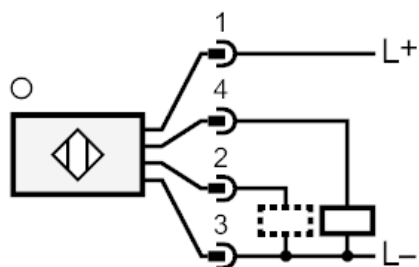

2

Funksjon sjekk utgang



Reflekterende sensor

OGPLFPKG/B6/V4A/US-100

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

