


Gjennomgående strålesensorsender

OGS-OOKG/US-100

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OG5095

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

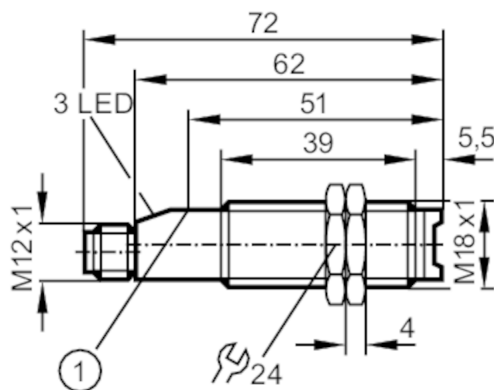

1 trykknapp

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	gjenget type

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 17,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	880,00

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Sender / mottaker	sender
Rekkevidde [m]	< 15,00
Rekkevidde justerbar	nei

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------



Gjennomgående strålesensorsender

OGS-OOKG/US-100

Mekaniske data

Hus	gjenget type	
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00 / L = 72,00	
Gjengebetegnelse	M18 x 1,00	
Materialer	PBT	
Linsemateriale	PMMA	

Displayer/driftselementer

Display	drift	1 x LED, grønn
---------	-------	----------------

Tilbehør

Varer som leveres	låsemuttere:: 2
-------------------	-----------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

