



## Reflekterende sensor

OGP-FPKG/US-100/MIT 90GRAD WKL

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OG5126

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

# No scale drawing available

## Produktegenskaper

|             |              |
|-------------|--------------|
| Type av lys | rødt lys     |
| Hus         | gjenget type |

## Applikasjon

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
| Funksjon prinsipp | Reflekterende sensor  |

## Elektriske data

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Driftsspenning [V]                | 10,00...36,00 DC |
| Strømforbruk [mA]                 | < 32,00          |
| Beskyttelsesklasse                | II               |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja               |
| Type av lys                       | rødt lys         |
| Bølgelengde [nm]                  | 660,00           |

## Utganger

|                                                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Elektrisk design                                          | PNP                                      |
| Utgangsfunksjon                                           | lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar) |
| Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]                 | 2,50                                     |
| Maks. spenningsfall av funksjon sjekk utgang [V]          | 3,50                                     |
| Maks. gjeldende belastning for funksjon sjekk utgang [mA] | 10,00                                    |
| Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]          | 200,00                                   |



## Reflekterende sensor

OGP-FPKG/US-100/MIT 90GRAD WKL

|                                  |                |                                            |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| Koblingsfrekvens DC              | [Hz]           | 500,00                                     |
| Beskyttelse mot kortslutning     |                | ja                                         |
| Type kortslutningsbeskyttelse    |                | pulsert                                    |
| Overbelastningsbeskyttelse       |                | ja                                         |
| <b>Deteksjonsområde</b>          |                |                                            |
| Rekkevidde                       | [m]            | < 2,50; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005) |
| Rekkevidde justerbar             |                | ja                                         |
| <b>Driftsforhold</b>             |                |                                            |
| Omgivelsestemperatur             | [°C]           | -25,00...80,00                             |
| Beskyttelse                      |                | IP 67                                      |
| <b>Tester/godkjenninger</b>      |                |                                            |
| EMC                              | EN 60947-5-2   |                                            |
|                                  | EN 55011       | klasse B                                   |
| <b>Mekaniske data</b>            |                |                                            |
| Hus                              |                | gjenget type                               |
| Dimensjoner                      | [mm]           | M18 x 1,00                                 |
| Gjengebetegnelse                 |                | M18 x 1,00                                 |
| Materialer                       |                | PBT                                        |
| Linsemateriale                   |                | PMMA                                       |
| <b>Displayer/driftselementer</b> |                |                                            |
| Display                          | koblingsstatus | 1 x LED, gul                               |
|                                  | drift          | 1 x LED, grønn                             |
|                                  | Funksjon       | 1 x LED, rød                               |
| <b>Tilbehør</b>                  |                |                                            |
| Varer som leveres                |                | låsemuttere:: 2                            |
| <b>Merknader</b>                 |                |                                            |
| Antall i forpakning              |                | 1,00 stk.                                  |
| <b>Elektrisk tilkobling</b>      |                |                                            |

Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte






## Reflekterende sensor

OGP-FPKG/US-100/MIT 90GRAD WKL

### Tilkobling

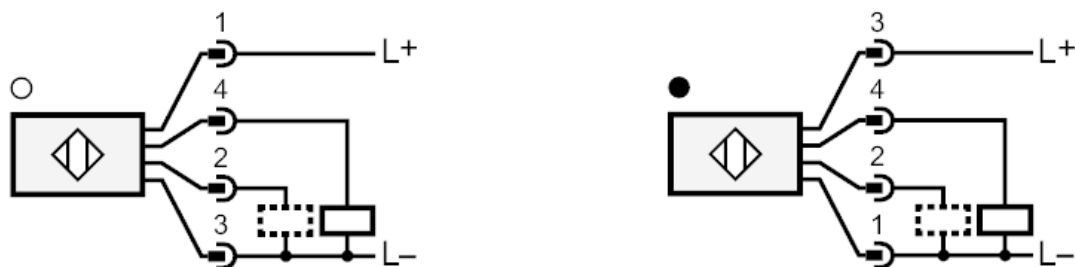

2

Funksjon sjekk utgang