


Sensor for diffus refleksjon

OGT-FPKG/V4A/10M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OGT301

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

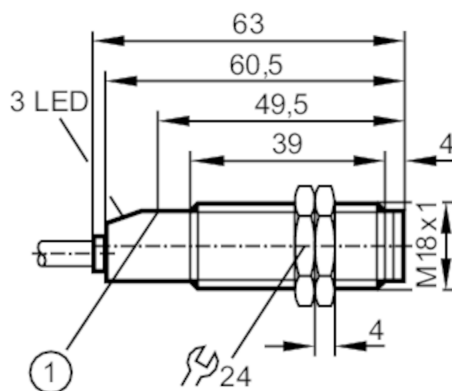

1 trykknapp

Produktegenskaper

Hus

gjenget type

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Elektriske data

Driftsspenning [V] 10,00...36,00 DC

Strømforbruk [mA] < 30,00

Beskyttelsesklasse II

Beskyttelse mot omvendt polaritet ja

Utganger

Elektrisk design PNP

Utgangsfunksjon lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)

Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,50

Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 200,00

Koblingsfrekvens DC [Hz] 500,00

Beskyttelse mot kortslutning ja

Type kortslutningsbeskyttelse pulsert

Overbelastningsbeskyttelse ja

Deteksjonsområde

Rekkevidde [mm] < 600,00; (hvitt papir 200 x 200 mm)

Rekkevidde justerbar ja

Maks. lysfleck diameter [mm] 169,00



Lyspunkt dimensjoner refererer til ved maksimal rekkevidde



Sensor for diffus refleksjon

OGT-FPKG/V4A/10M

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mekaniske data		
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00 / L = 63,00
Gjengebetegnelse		M18 x 1,00
Materialer		rustfritt stål (1.4404 / 316L); PBT
Linsemateriale		PMMA
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres		låsemuttere:: 2
Merknader		
Merknader		driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Tilkobling		

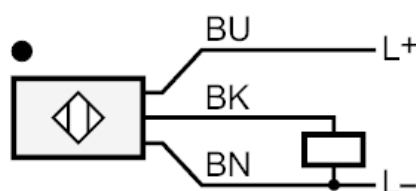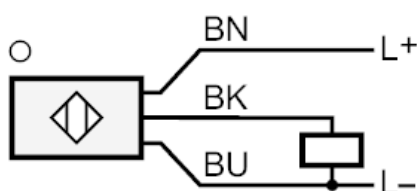

BN = Lederfarger :
 BU = brun
 BK = blå
 svart