



Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OGS501

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

No scale drawing available

**Produktegenskaper**

Type av lys	infrarødt lys
Hus	gjenget type

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 17,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	880,00

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde


Sender / mottaker	sender
Rekkevidde [m]	< 15,00
Rekkevidde justerbar	nei



Gjennomgående strålesensorsender

OGS-OOKG/10M

Maks. lysfleck diameter	[mm]	2 000,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til		ved maksimal rekkevidde
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mekaniske data		
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00
Gjengebetegnelse		M18 x 1,00
Materialer		PBT
Linsemateriale		PMMA
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres		låsemuttere:: 2
Merknader		
Merknader		driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Tilkobling		

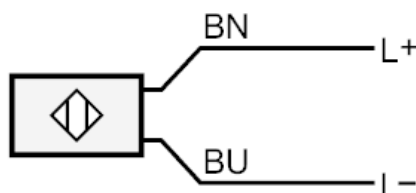

BN = Lederfarger : brun
 BU = blå