



Gjennomgående strålesensorsender

OGS-OOKG/V4A/6M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OGS301

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

No scale drawing available

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	gjenget type

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 17,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	880,00

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde


Sender / mottaker	sender
Rekkevidde [m]	< 15,00
Rekkevidde justerbar	nei
Maks. lysfleck diameter [mm]	2 000,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til	ved maksimal rekkevidde



Gjennomgående strålesensorsender

OGS-OOKG/V4A/6M

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 68; IP 69K
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mekaniske data		
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00
Gjengebetegnelse		M18 x 1,00
Materialer		rustfritt stål (1.4404 / 316L); PBT
Linsemateriale		PMMA
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres		låsemuttere:: 2
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Tilkobling		

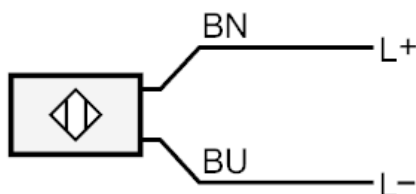

BN = Lederfarger : brun
 BU = blå