


Gjennomgående strålesensorsender

OHS-00KG/0,20M/AS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: O8S202

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

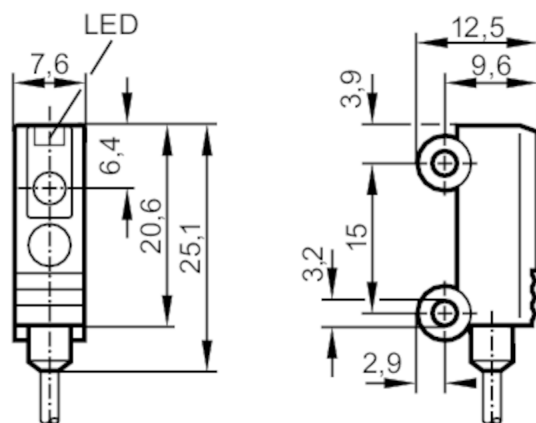

Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 20,00
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		rødt lys
Bølgelengde	[nm]	660,00
Typ. levetid	[h]	75 000,00
Referansetemperatur for levetid	[°C]	25,00

Utganger

Overbelastningsbeskyttelse	ja
----------------------------	----

Deteksjonsområde

Sender / mottaker		sender
Rekkevidde	[m]	< 1,20
Maks. lysfleck diameter	[mm]	10,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til		Rekkevidde

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...50,00
----------------------	------	----------------



Gjennomgående strålesensorsender

OHS-00KG/0,20M/AS

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	15,40
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	25,10 x 7,60 x 12,50
Materialer		ABS
Linsemateriale		PMMA
Linsejustering		sidelinse

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,2 m, PVC

Koblinger: 1 x M8; koding: A



Tilkobling

