




## Mottaker for gjennomgående strålesensor

OHE-DPKG/0,20M/AS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: O8E202

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

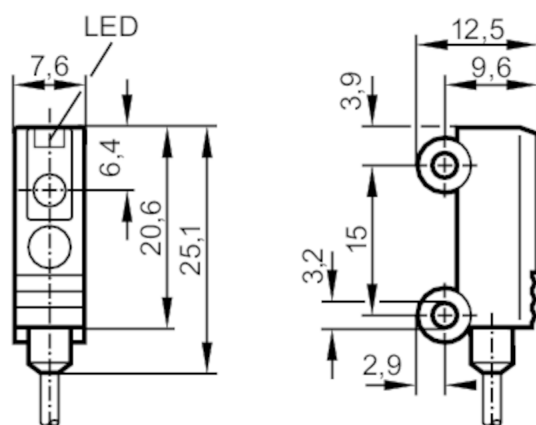

## Produktegenskaper

|             |             |
|-------------|-------------|
| Type av lys | rødt lys    |
| Hus         | rektangulær |

## Applikasjon

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
|-------------------|---------------------|

## Elektriske data

|                                   |      |                  |
|-----------------------------------|------|------------------|
| Driftsspenning                    | [V]  | 10,00...30,00 DC |
| Strømforbruk                      | [mA] | < 10,00          |
| Beskyttelsesklasse                |      | III              |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet |      | ja               |
| Type av lys                       |      | rødt lys         |
| Bølgelengde                       | [nm] | 660,00           |

## Utganger

|                                             |      |               |
|---------------------------------------------|------|---------------|
| Elektrisk design                            |      | PNP           |
| Utgangsfunksjon                             |      | mørk-på-modus |
| Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC | [mA] | 50,00         |
| Koblingsfrekvens DC                         | [Hz] | 200,00        |
| Beskyttelse mot kortslutning                |      | ja            |
| Type kortslutningsbeskyttelse               |      | pulsert       |
| Overbelastningsbeskyttelse                  |      | ja            |

## Deteksjonsområde

|                      |     |          |
|----------------------|-----|----------|
| Sender / mottaker    |     | mottaker |
| Rekkevidde           | [m] | < 1,20   |
| Rekkevidde justerbar |     | nei      |



## Mottaker for gjennomgående strålesensor

OHE-DPKG/0,20M/AS

| Responstid                                                                          |                |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| Responstid                                                                          | [s]            | < 2,50                 |
| Driftsforhold                                                                       |                |                        |
| Omgivelsestemperatur                                                                | [°C]           | -20,00...50,00         |
| Beskyttelse                                                                         |                | IP 67                  |
| Tester/godkjenninger                                                                |                |                        |
| EMC                                                                                 | EN 60947-5-2   |                        |
| Mekaniske data                                                                      |                |                        |
| Vekt                                                                                | [g]            | 14,80                  |
| Hus                                                                                 |                | rektangulær            |
| Dimensjoner                                                                         | [mm]           | 25,10 x 7,60 x 12,50   |
| Materialer                                                                          |                | ABS                    |
| Linsemateriale                                                                      |                | PMMA                   |
| Linsejustering                                                                      |                | sidelinse              |
| Displayer/driftselementer                                                           |                |                        |
| Display                                                                             | koblingsstatus | 1 x LED, gul           |
|                                                                                     | usikker sone   | 1 x LED, gul blinkende |
| Merknader                                                                           |                |                        |
| Antall i forpakning                                                                 |                | 1,00 stk.              |
| Elektrisk tilkobling                                                                |                |                        |
| Kabel: 0,2 m, PVC                                                                   |                |                        |
| Koblinger: 1 x M8; koding: A                                                        |                |                        |
|  |                |                        |

## Tilkobling

