


Reflekterende sensor

OIR-FBOW/LS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

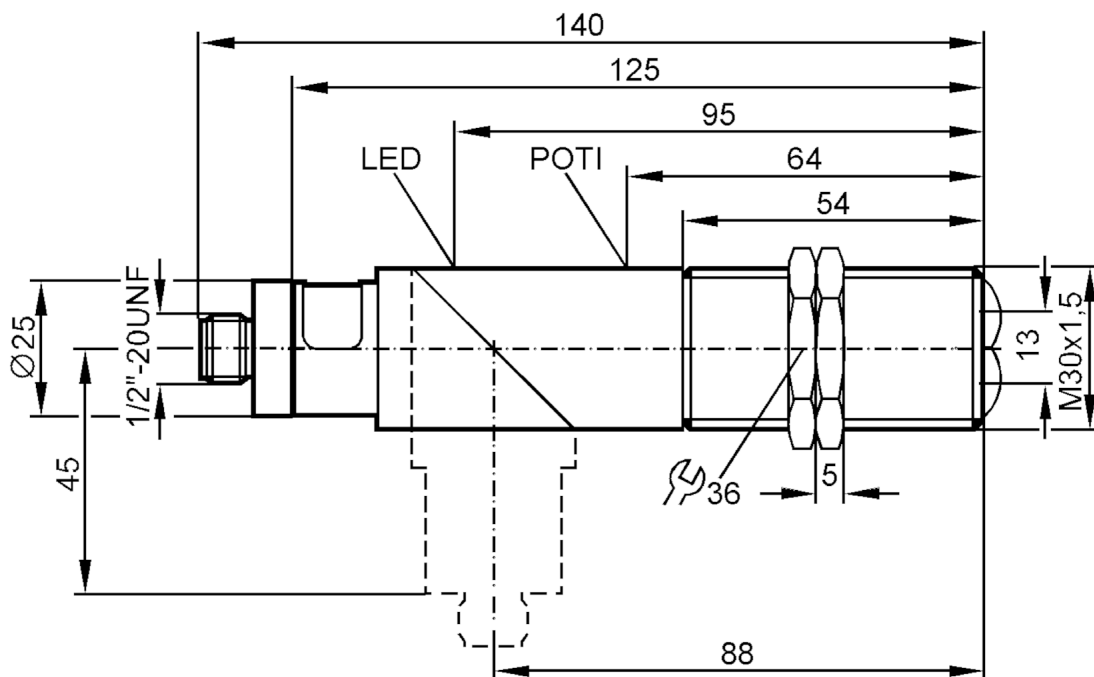

Produktegenskaper

Hus

gjenget type

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Reflekterende sensor

Elektriske data

Frekvens AC [Hz]

47,00...63,00

Driftsspenning [V]

20,00...250,00 AC

Utganger

Utgangsfunksjon

lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)

Maks. spenningsfall [V]

4,00

koblingsutgang AC

Maks. lekkasjestrøm [mA]

12

Permanent strømstyrke for

koblingsutgang AC [mA]

300,00

Kortsiktig nåværende

vurdering av bytteutgang [mA]

2 200,00; (10 ms / 0,5 Hz)

Koblingsfrekvens AC [Hz]

15,00

Beskyttelse mot kortslutning

nei

Overbelastningsbeskyttelse

nei

Deteksjonsområde

Rekkevidde [m]

< 4,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005)

Rekkevidde justerbar

ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]

-25,00...60,00



Reflekterende sensor

OIR-FBOW/LS

Beskyttelse	IP 65
-------------	-------

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mekaniske data

Vekt	[g]	145,15
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50
Gjengebetegnelse		M30 x 1,50
Materialer		PPO endret
Linsemateriale		PMMA

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør


Varer som leveres	låsemuttere:: 2
	skrujern

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x 1/2"; koding: C

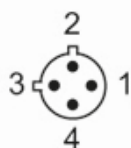

Tilkobling

