


Gjennomgående strålesensorsender

OJS-OOKG/FO/0,15/US

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OJ5108

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

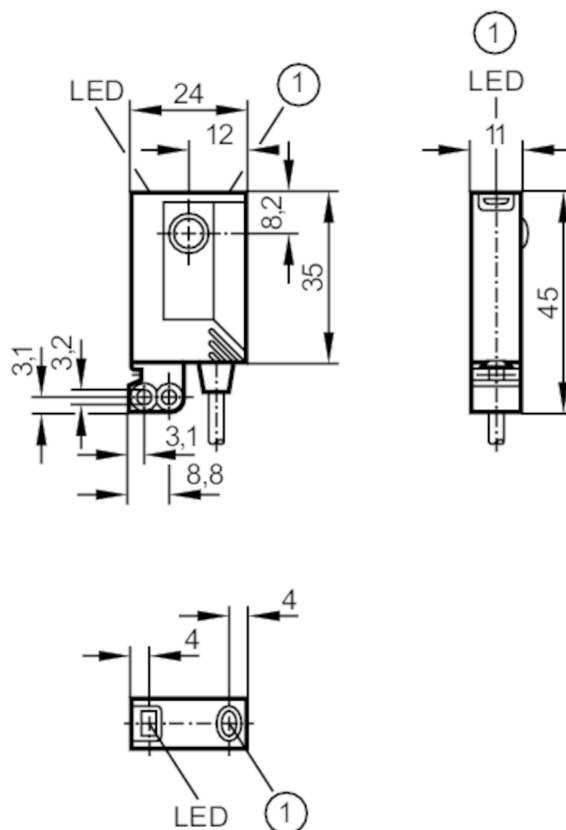

1 trykknapp uten funksjon

Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 19,00
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		rødt lys
Bølgelengde	[nm]	660,00

Utganger

Overbelastningsbeskyttelse	ja
----------------------------	----



Gjennomgående strålesensorsender

OJS-OOKG/FO/0,15/US

Deteksjonsområde		
Sender / mottaker	sender	
Rekkevidde	[m]	< 10,00
Maks. lysflekk diameter	[mm]	1 000,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til	ved maksimal rekkevidde	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse	IP 67	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Vekt	[g]	0,05
Hus	rektangulær	
Dimensjoner	[mm]	35,00 x 24,00 x 11,00
Materialer	hus: ABS; armatur: diecast zinc; LED-vindu: SEPS; trykknapp: SEPS	
Linsemateriale	glass	
Linsejustering	frontlinse	
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres	Grunnleggende klipp: 1, E20964	
	skruer: 2 x M3 x 16	
	fjærskiver: 2	
	Mutter: 2	
Merknader		
Merknader	driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus	
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 0,15 m, PUR		
Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: Hytrel 8068; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte		
2 1 3 4		

OJ5064



Gjennomgående strålesensorsender

OJS-OOKG/FO/0,15/US

Tilkobling

