


Gjennomgående strålesensorsender

OJS-OOKG/FO/AS

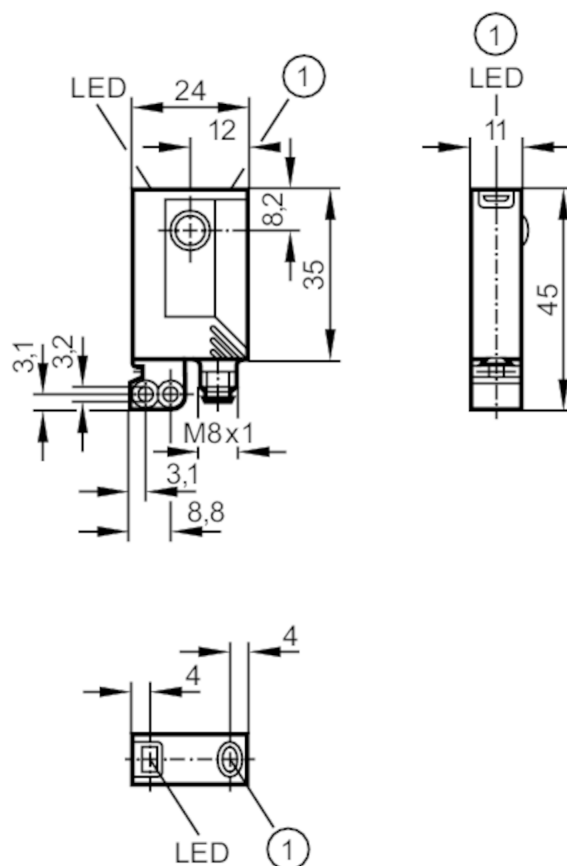

1 trykknapp uten funksjon



Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 19,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	880,00

Utganger

Overbelastningsbeskyttelse	ja
----------------------------	----

Deteksjonsområde

Sender / mottaker	sender
-------------------	--------



Gjennomgående strålesensorsender

OJS-OOKG/FO/AS

Rekkevidde	[m]	< 5,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[ANN]	1 759,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	26,60
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	35,00 x 24,00 x 11,00
Materialer		hus: ABS; armatur: diecast zinc; LED-vindu: SEPS; trykknapp: SEPS
Linsemateriale		glass
Linsejustering		frontlinse
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres		Grunnleggende klipp: 1, E20964
		skruer: 2 x M3 x 16
		fjærskiver: 2
		Mutter: 2
Merknader		
Merknader		driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Koblinger: 1 x M8; koding: A		



Gjennomgående strålesensorsender

OJS-00KG/FO/AS

Tilkobling

