




Diffus refleksjonssensor med bakgrunnsdemping

OJH-FPKG/FO/2M

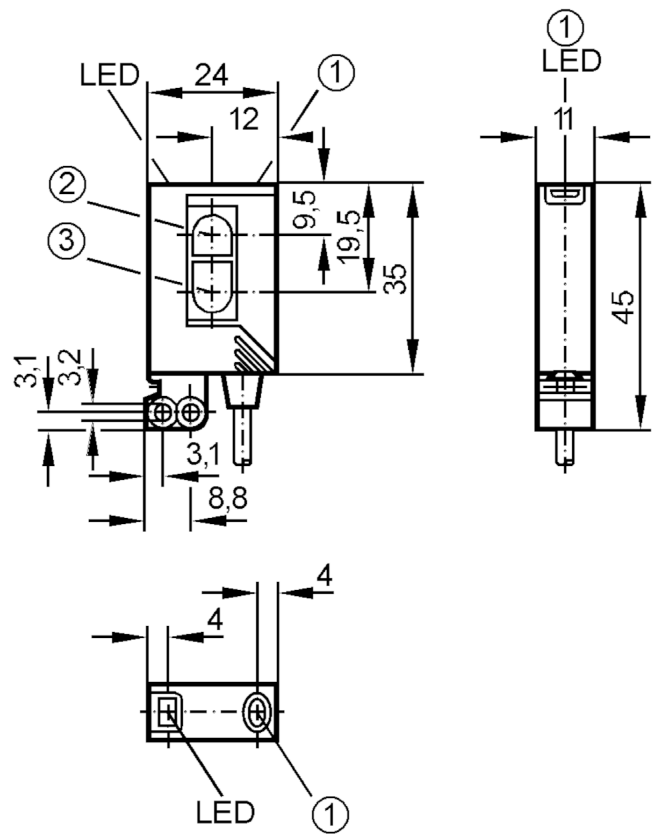

- 1 trykknapp
- 2 mottaker
- 3 sender



Produktegenskaper		
Type av lys		rødt lys
Hus		rektangulær
Applikasjon		
Spesiell egenskap		Bakgrunn undertrykkelse
Funksjon prinsipp		Sensor for diffus refleksjon
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk	[mA]	25,00
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		rødt lys
Bølgelengde	[nm]	660,00
Utganger		
Elektrisk design		PNP
Utgangsfunksjon		lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)



Diffus refleksjonssensor med bakgrunnsdemping

OJH-FPKG/FO/2M

Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	1 000,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja

Deteksjonsområde

Rekkevidde	[mm]	15,00...400,00; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon)
Rekkevidde justerbar		ja
Maks. lysfleck diameter	[mm]	18,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til		Rekkevidde
Bakgrunn undertrykkelse tilgjengelig		ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[ANN]	556,00

Mekaniske data

Vekt	[g]	68,50
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	35,00 x 24,00 x 11,00
Materialer		hus: ABS; armatur: diecast zinc; LED-vindu: SEPS; trykknapp: SEPS
Linsemateriale		PMMA
Linsejustering		frontlinse

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
Elektronisk lås		ja

Tilbehør

Varer som leveres	Grunnleggende klipp: 1, E20964	
	skruer: 2 x M3 x 16	
	fjærskiver: 2	
	Mutter: 2	

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------


Diffus refleksjonssensor med bakgrunnsdemping

OJH-FPKG/FO/2M

Elektrisk tilkobling


Kabel: 2 m, PVC

Tilkobling

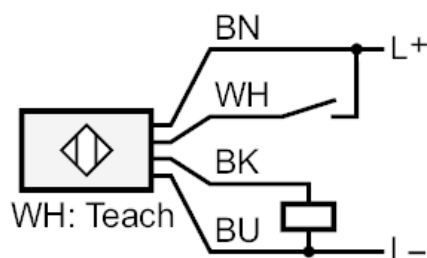

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit

Diagrammer og grafer

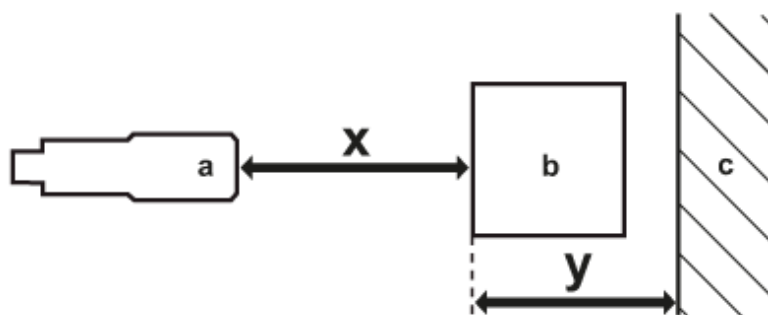


- a: sensor
 b: gjenstand
 c: bakgrunn
 x: avstandssensor/objekt [mm]
 y: min. avstand objekt/bakgrunn [mm]



Diffus refleksjonssensor med bakgrunnsdemping

OJH-FPKG/FO/2M

nøyaktighet graf

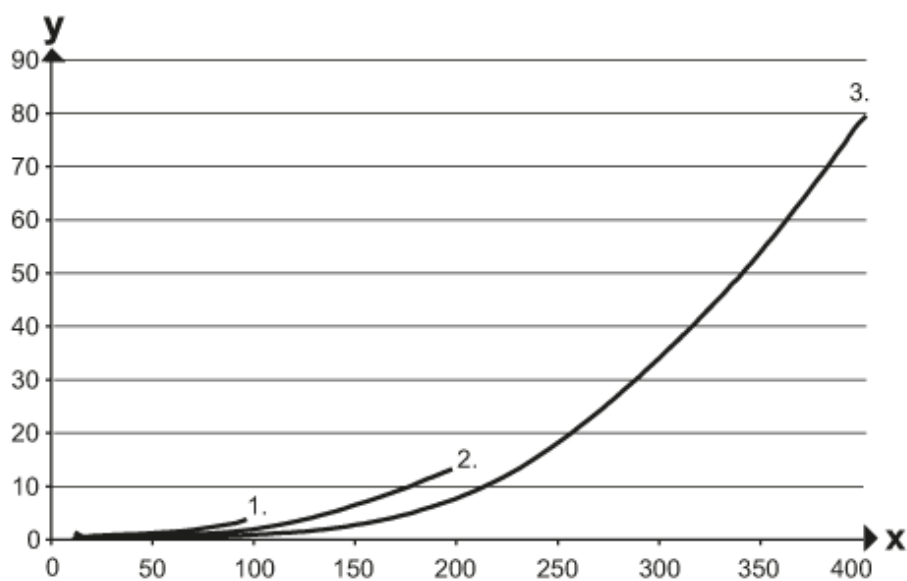

x: avstandssensor/objekt [mm]

y: min. avstand objekt/bakgrunn [mm]

1 = gjenstand svart (6% remisjon) , Hvit bakgrunn (90 % remisjon)

2 = gjenstand grå (18% remisjon) , Hvit bakgrunn (90 % remisjon)

3 = gjenstand bakgrunn (hvit 90% remisjon) , Hvit bakgrunn (90 % remisjon)