


Mottaker for gjennomgående strålesensor

OJE-FPKG/SO/AS

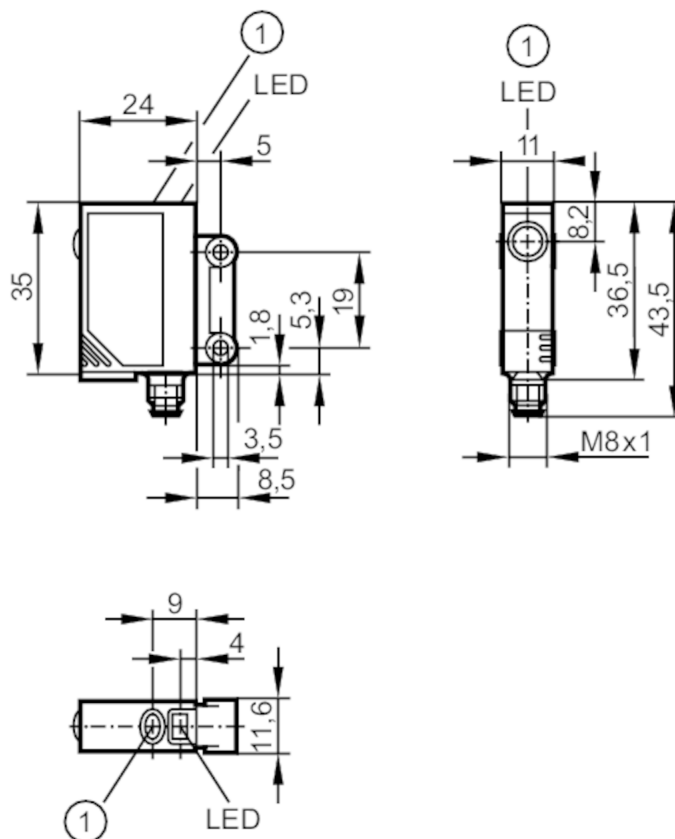

1 trykknapp



Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 12,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys
Bølgelengde [nm]	660,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OJE-FPKG/SO/AS

Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	1 200,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja

Deteksjonsområde

Sender / mottaker		mottaker
Rekkevidde	[m]	< 10,00
Rekkevidde justerbar		ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[ANN]	952,00

Mekaniske data

Vekt	[g]	26,90
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	35,00 x 11,00 x 24,00
Materialer		hus: ABS; LED-vindu: SEPS; trykknapp: SEPS
Linsemateriale		glass
Linsejustering		sidelinse

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød
Elektronisk lås		ja

Tilbehør


Varer som leveres	skruer: 2
	fjærskiver: 2
	Mutter: 2

Merknader

Merknader	driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

 
Koblinger: 1 x M8; koding: A



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OJE-FPKG/SO/AS

Tilkobling

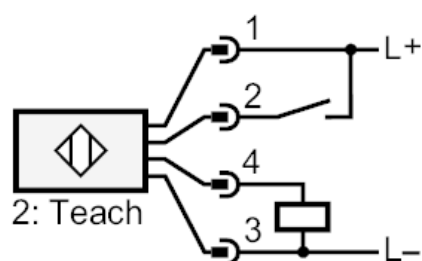

2 Teach

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

