


Gjennomgående strålesensorsender

OJS-OOKG/SO

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

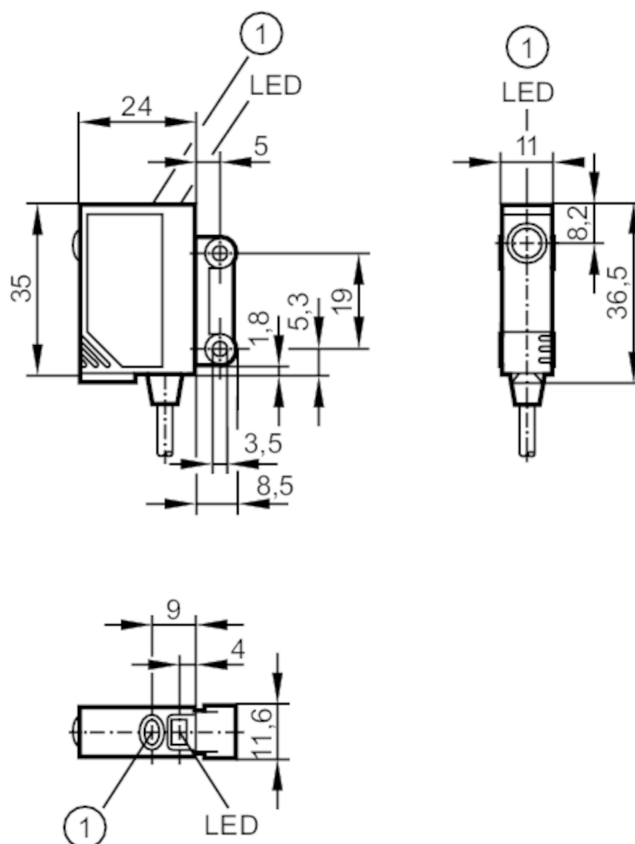

1 trykknapp uten funksjon

Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 19,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys
Bølgelengde [nm]	660,00

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde


Sender / mottaker	sender
-------------------	--------



Gjennomgående strålesensorsender

OJS-00KG/SO

Rekkevidde	[m]	< 10,00
Maks. lysfleck diameter	[mm]	1 000,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til		ved maksimal rekkevidde
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	35,00 x 11,00 x 24,00
Materialer		hus: ABS; LED-vindu: SEPS; trykknapp: SEPS
Linsemateriale		glass
Linsejustering		sidelinse
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres		skruer: 2
		fjærskiver: 2
		Mutter: 2
Merknader		
Merknader		driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm ²		
Tilkobling		

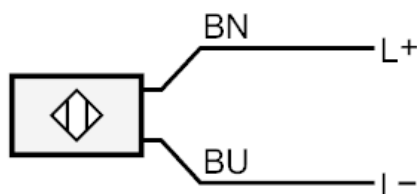

BN = Lederfarger :
 BU = brun
 blå