


Mottaker for gjennomgående strålesensor

OJE-FPKG/SO

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

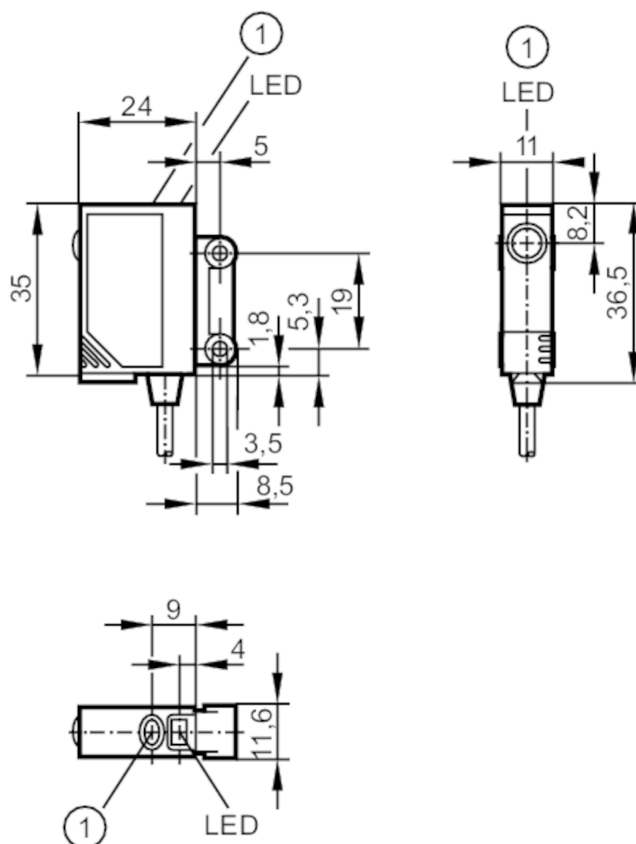

1 trykknapp

Produktegenskaper

Hus rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp Gjennomstrålesensor

Elektriske data

Driftsspenning [V] 10,00...30,00 DC

Strømforbruk [mA] < 12,00

Beskyttelsesklasse II

Beskyttelse mot omvendt polaritet ja

Utganger

Elektrisk design PNP

Utgangsfunksjon lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)

Maks. spenningsfall koblingsutgang DC 2,50

Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 200,00

Koblingsfrekvens DC [Hz] 1 200,00

Beskyttelse mot kortslutning ja

Type kortslutningsbeskyttelse pulsert



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OJE-FPKG/SO

Overbelastningsbeskyttelse	ja	
Deteksjonsområde		
Sender / mottaker	mottaker	
Rekkevidde [m]	< 10,00	
Rekkevidde justerbar	ja	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00	
Beskyttelse	IP 67	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Hus	rektangulær	
Dimensjoner [mm]	35,00 x 11,00 x 24,00	
Materialer	hus: ABS; LED-vindu: SEPS; trykknapp: SEPS	
Linsemateriale	glass	
Linsejustering	sidelinse	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød
Elektronisk lås	ja	
Tilbehør		
Varer som leveres	skruer: 2	
	fjærskiver: 2	
	Mutter: 2	
Merknader		
Merknader	driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus	
Antall i forpakning	1,00 stk.	

Mottaker for gjennomgående strålesensor

OJE-FPKG/SO

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

