




Gjennomgående strålesensorsender

OLS-000A

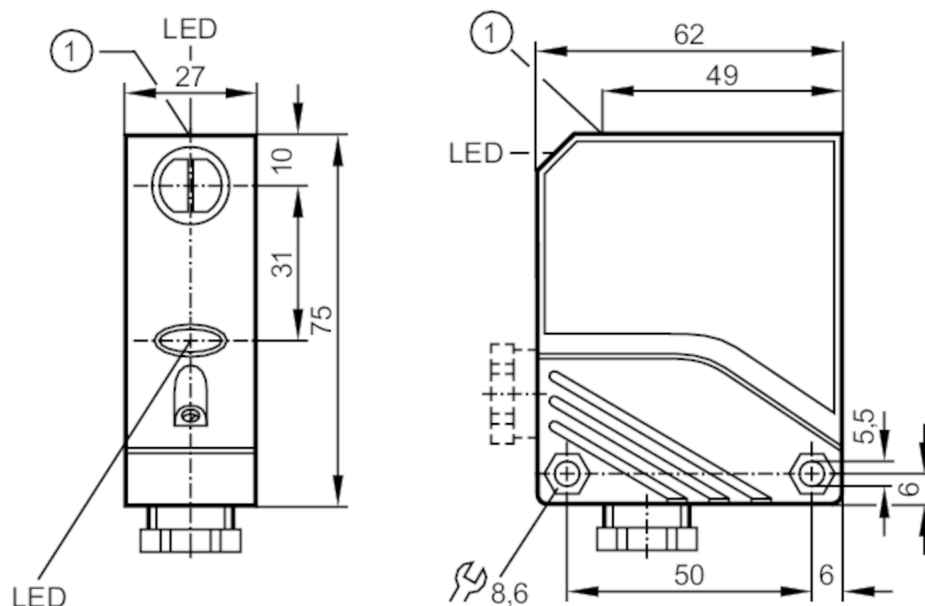

1 trykknapp uten funksjon



Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Driftsspenning	[V]	20,00...250,00 AC/DC
Maks. strømforbruk	[VA]	4,00
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		nei
Type av lys		infrarødt lys
Bølgelengde	[nm]	880,00

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	nei
Overbelastningsbeskyttelse	nei

Deteksjonsområde

Sender / mottaker		sender
Rekkevidde	[m]	< 25,00
Rekkevidde justerbar		nei
Maks. lysfleck diameter	[mm]	2 500,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til		ved maksimal rekkevidde



Gjennomgående strålesensorsender

OLS-000A

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
MTTF	[ANN]	316,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	163,50
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	75,00 x 27,00 x 62,00
Materialer		PA; PBT
Linsemateriale		PMMA
Linsejustering		sidelinse
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
terminaler: ...1,5 mm ² ; Kabelskjede: Ø 4,5...10 mm; Kabelgjennomføringer: M16 X 1,5		
Tilkobling		

