


Gjennomgående strålesensorsender

OLS-00KG/US-100

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: O5S500 + E21122

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

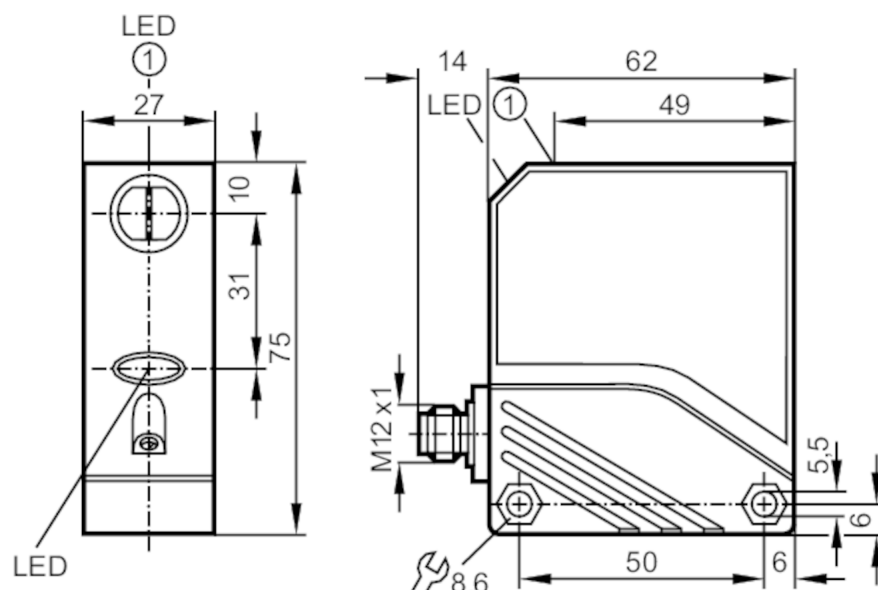

1 trykknapp uten funksjon

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 22,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Overspenningsbeskyttelse	ja
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	880,00

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert

Deteksjonsområde

Sender / mottaker	sender
Rekkevidde [m]	< 25,00
Rekkevidde justerbar	nei
Maks. lysfleck diameter [mm]	2 500,00



Gjennomgående strålesensorsender

OLS-00KG/US-100

Lyspunkt dimensjoner refererer til	ved maksimal rekkevidde
------------------------------------	-------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mekaniske data

Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	75,00 x 27,00 x 62,00
Materialer	PA; PBT
Linsemateriale	PMMA

Displayer/driftselementer

Display	drift	1 x LED, grønn
---------	-------	----------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

