


Gjennomgående strålesensorsender

OLSLOOKG/US-100

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: O5S700 + E21122

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

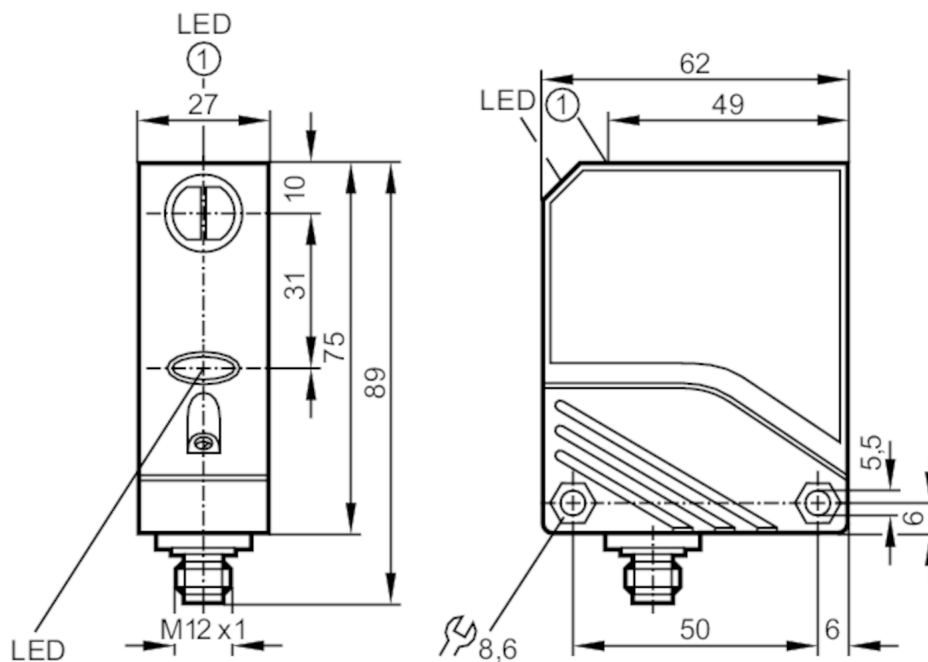

1 trykknapp

Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Laserbeskyttelsesklasse	2
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 60,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Overspenningsbeskyttelse	ja
Type av lys	rødt lys
Bølgelengde [nm]	675,00
Typ. levetid [h]	50 000,00

 
Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert



Gjennomgående strålesensorsender

OLSLOOKG/US-100

Deteksjonsområde		
Sender / mottaker	sender	
Rekkevidde [m]	< 60,00	
Rekkevidde justerbar	nei	
Diameter på det minste påvisbare objektet [mm]	3,00	
Maks. lysfleck diameter [mm]	150,00	
Lyspunkt dimensjoner refererer til	ved maksimal rekkevidde	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-10,00...50,00	
Beskyttelse	IP 67	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Laserbeskyttelsesklasse	2	
Mekaniske data		
Hus	rektangulær	
Dimensjoner [mm]	75,00 x 27,00 x 62,00	
Materialer	PBT	
Linsemateriale	PMMA	
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Koblinger: 1 x M12; koding: A		
		



Gjennomgående strålesensorsender

OLSLOOKG/US-100

Tilkobling

