




Gjennomgående strålesensorsender

OMS-000W/LS-500

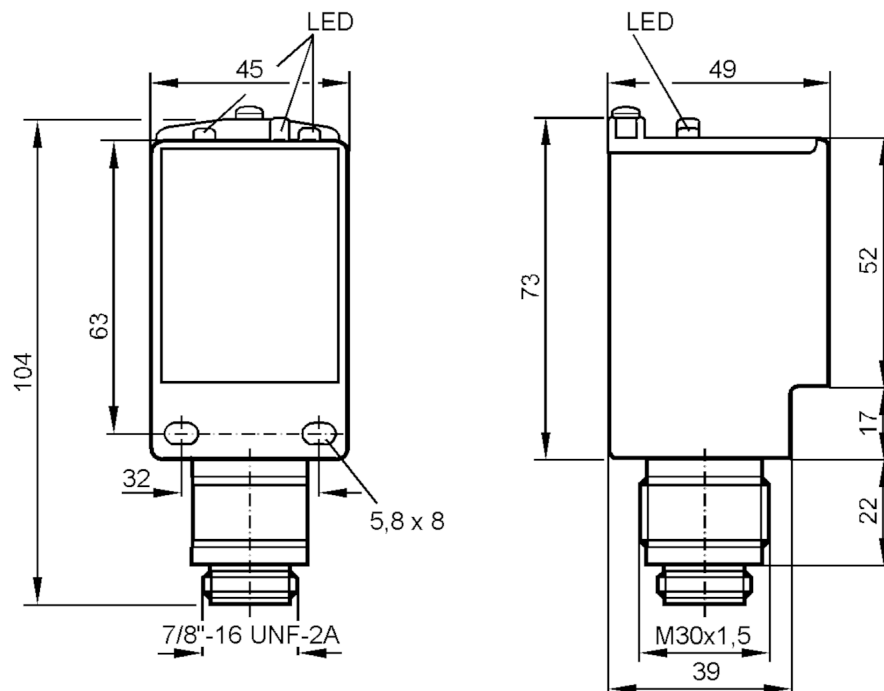

mottaker i nedre linse
sender i øvre linse



Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Driftsspenning	[V]	24,00...240,00 AC/DC
Maks. strømforbruk	[VA]	6,00
Beskyttelsesklasse		II
Type av lys		infrarødt lys
Bølgelengde	[nm]	880,00
Typ. levetid	[h]	100 000,00
Referansetemperatur for levetid	[°C]	25,00

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	nei
------------------------------	-----

Deteksjonsområde

Sender / mottaker		sender
Rekkevidde	[m]	< 50,00
Rekkevidde justerbar		nei
Maks. lysfleck diameter	[mm]	320,00



Gjennomgående strålesensorsender

OMS-000W/LS-500

Lyspunkt dimensjoner refererer til	Rekkevidde
------------------------------------	------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...40,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt [g]	187,79
Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	73,00 x 45,00 x 49,00
Materialer	ABS glassfiberforsterket
Linsemateriale	PMMA
Linsejustering	sidelinse

Displayer/driftselementer


Display	drift	1 x LED, grønn
---------	-------	----------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x 7/8"; koding: A; låse: aluminium, ufarget anodisert

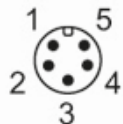

Tilkobling

