


Gjennomgående strålesensorsender

OMS-OOKG/US-100

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

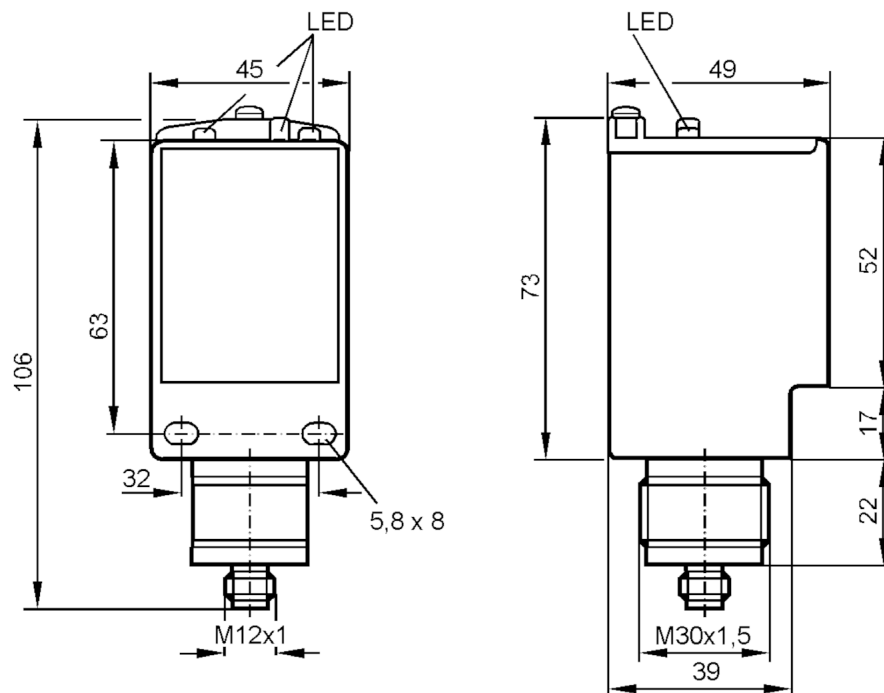

mottaker i nedre linse
sender i øvre linse



Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 80,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	880,00

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Sender / mottaker	sender
Rekkevidde [m]	< 50,00
Rekkevidde justerbar	nei



Gjennomgående strålesensorsender

OMS-00KG/US-100

Maks. lysfleck diameter [mm]	320,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til	Rekkevidde

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...40,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	IEC 1000-4-2/3/4/5/6
-----	----------------------

Mekaniske data

Vekt [g]	68,04
Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	73,00 x 45,00 x 49,00
Materialer	ABS glassfiberforsterket
Linsemateriale	PMMA

Displayer/driftselementer


Display	drift	1 x LED, grønn
---------	-------	----------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A; låse: aluminium, ufarget anodisert

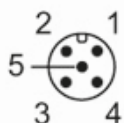

Tilkobling

