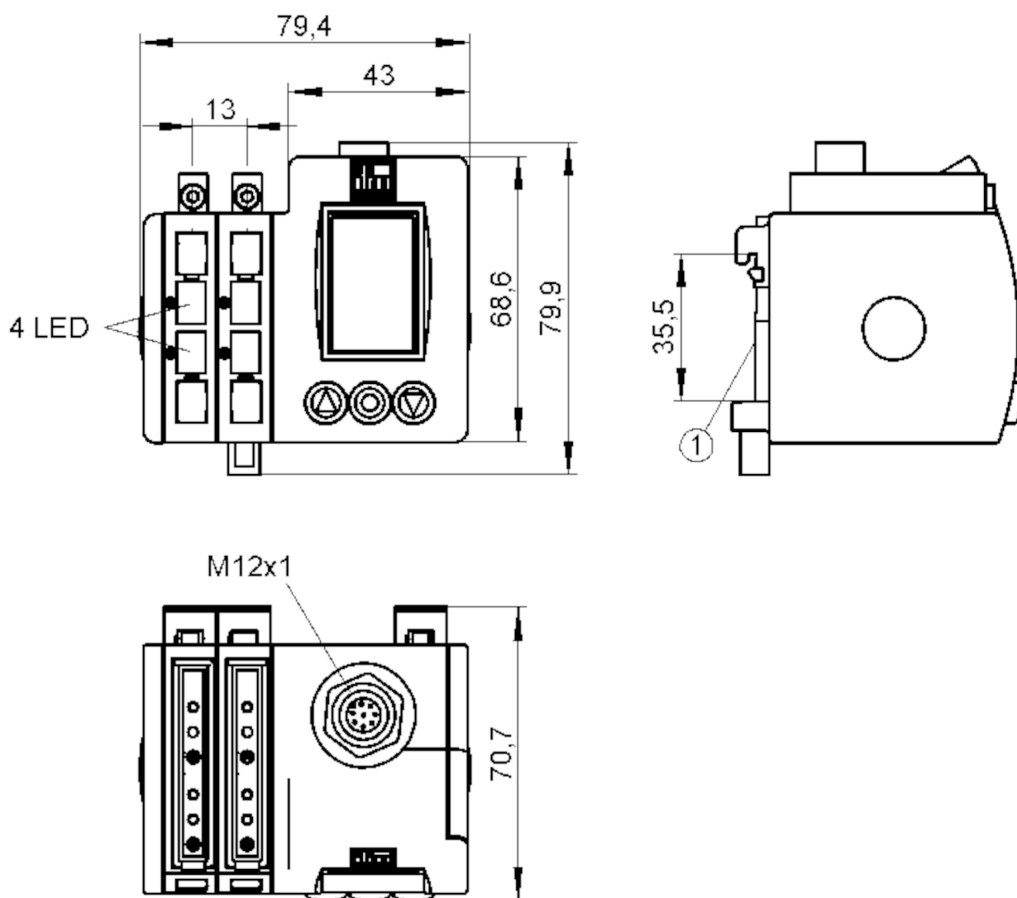


Fiberoptisk forsterker

OOF-FPKG/M12/KL4

For 8-polet stikkontakter er kjernefargene ikke standardisert.
Vær oppmerksom på ledningen til sensoren og stikkontaktene (se datablad).



1 montering på DIN-skinne



Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Spesiell egenskap	Funksjon sjekk utgang
-------------------	-----------------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	12,00...36,00 DC
Strømforbruk	[mA]	50,00; ((24 V))
Maks. strømforbruk	[VA]	1,20
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		rødt lys
Bølgelengde	[nm]	630,00



Fiberoptisk forsterker

OOF-FPKG/M12/KL4

Utganger		
Elektrisk design	PNP	
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)	
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,00	
Funksjon sjekk utgang	ja	
Maks. gjeldende belastning for funksjon sjekk utgang [mA]	200,00	
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00	
Koblingsfrekvens DC [Hz]	1 500,00	
Merknader om svitjefrekvens [Hz]	typisk	
Beskyttelse mot kortslutning	ja	
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert	
Overbelastningsbeskyttelse	ja	
Tidsfunksjon [s]	0,00...0,10	
Deteksjonsområde		
Rekkevidde [m]	< 3,80; (Gjennomstrålesensor)	
Rekkevidde [mm]	0,00...300,00; (Sensor for diffus refleksjon)	
Rekkevidde justerbar	ja	
Programvare / programmering		
Alternativer for parameterinnstilling	automatisk og manuell bryterpunktinnstilling; logiske funksjoner OG, ELLER; Andre koblingspunkt	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...60,00	
Beskyttelse	IP 65	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mekaniske data		
Vekt [g]	486,00	
Hus	rektangulær	
Dimensjoner [mm]	79,90 x 79,40 x 70,70	
Antall kanaler	4	
Fiberoptiske systemer	FE-11 / FT-11	
Materialer	hus: ABS; vis vindu: PMMA; LED-vindu: SEPS; dekke: diecast zinc plastbelagt (PA)	
Linsejustering	sidelinse	
Displayer/driftselementer		
Display		full grafisk LCD-skjerm, rotasjon av skjermen innen 180° språkvalg (tysk, engelsk, fransk)
	koblingsstatus	4 x LED, gul
Elektronisk lås	ja	
Tilbehør		
Varer som leveres	spor: 1 x 68 mm, EN 60715	

Fiberoptisk forsterker

OOF-FPKG/M12/KL4

Merknader

Merknader

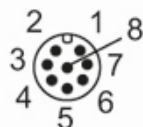
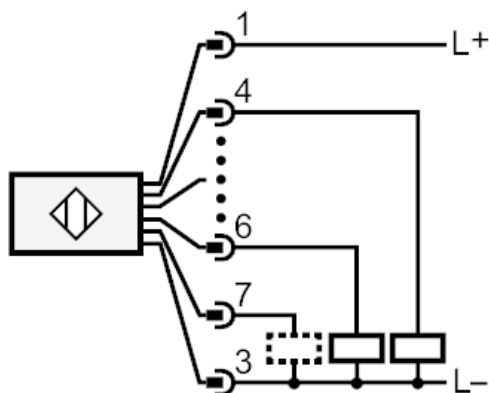
driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus

Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A

**Tilkobling**

4: Out 1
2: Out 2
5: Out 3
6: Out 4

7

Funksjon sjekk utgang