




Fiberoptisk forsterker

OO5-FPKG/M16/KL8

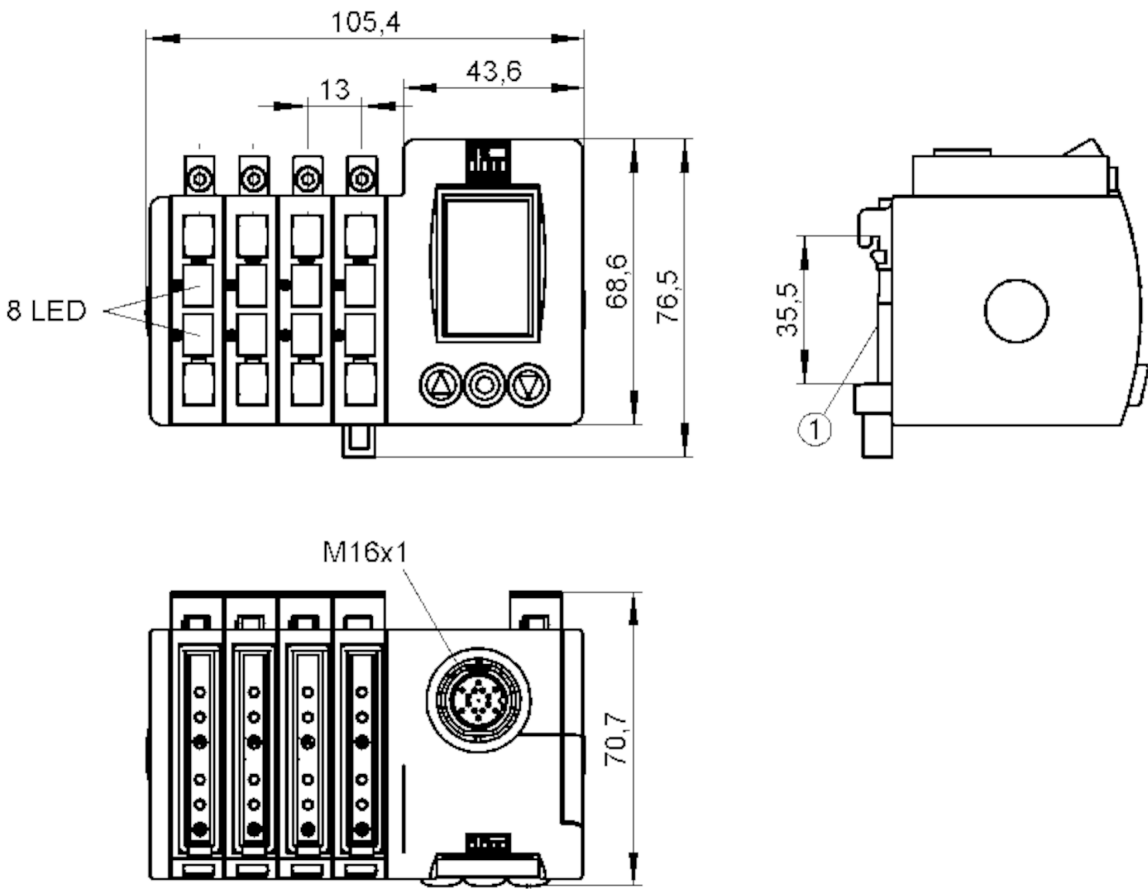

1 montering på DIN-skinne



Produktegenskaper		
Type av lys		rødt lys
Hus		rektangulær
Applikasjon		
Spesiell egenskap		Funksjon sjekk utgang
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	12,00...36,00 DC
Strømforbruk	[mA]	50,00; ((24 V))
Maks. strømforbruk	[VA]	1,30
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		rødt lys
Bølgelengde	[nm]	630,00
Utganger		
Elektrisk design		PNP
Utgangsfunksjon		lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)



Fiberoptisk forsterker

OOF-FPKG/M16/KL8


Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,00
Funksjon sjekk utgang		ja
Maks. gjeldende belastning for funksjon sjekk utgang	[mA]	200,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	800,00
Merknader om svitjefrekvens	[Hz]	typisk
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Tidsfunksjon	[s]	0,00...0,10
Deteksjonsområde		
Rekkevidde	[m]	< 3,80; (Gjennomstrålesensor)
Rekkevidde	[mm]	0,00...300,00; (Sensor for diffus refleksjon)
Rekkevidde justerbar		ja
Programvare / programmering		
Alternativer for parameterinnstilling		automatisk og manuell bryterpunktinnstilling; logiske funksjoner OG, ELLER; Andre koblingspunkt
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Beskyttelse		IP 65
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mekaniske data		
Vekt	[g]	556,50
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	76,50 x 105,40 x 70,70
Antall kanaler		8
Fiberoptiske systemer		FE-11 / FT-11
Materialer		hus: ABS; vis vindu: PMMA; LED-vindu: SEPS; dekke: diecast zinc plastbelagt (PA)
Linsejustering		sidelinse
Displayer/driftselementer		
Display		full grafisk LCD-skjerm, rotasjon av skjermen innen 180° språkvalg (tysk, engelsk, fransk)
	koblingsstatus	8 x LED, gul
Elektronisk lås		ja
Tilbehør		
Varer som leveres		spor: 1 x 94 mm, EN 60715
Merknader		
Merknader		driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning		1,00 stk.

Fiberoptisk forsterker


00F-FPKG/M16/KL8

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M16

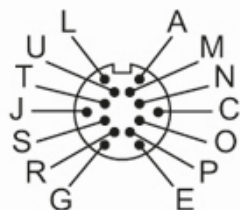

Tilkobling

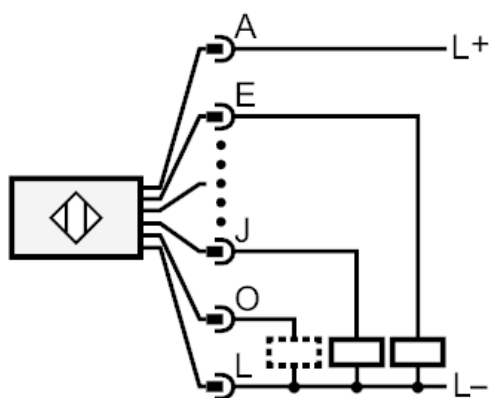

E: Out 1
P: Out 2
S: Out 3
G: Out 4
C: Out 5
T: Out 6
N: Out 7
J: Out 8

O Funksjon sjekk utgang