


Fiberoptisk forsterker

OOF-FNKG/M16/KL6

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

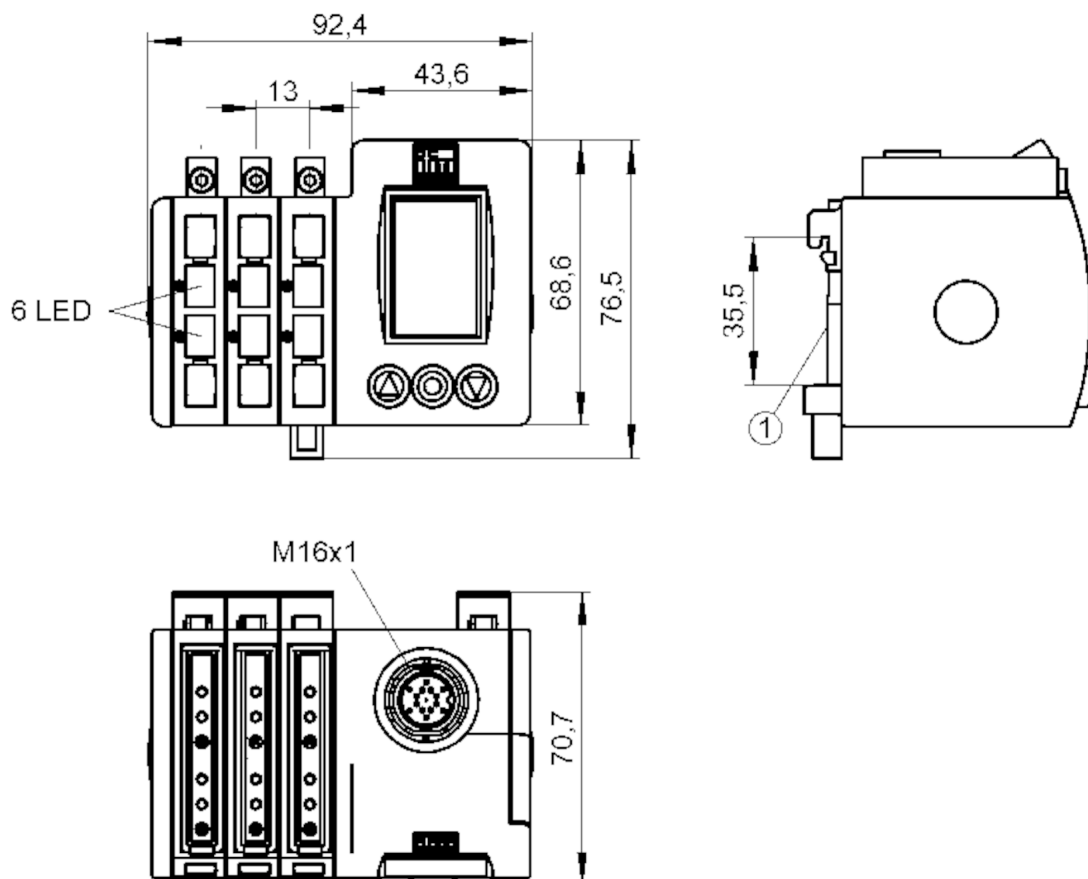

1 montering på DIN-skinne



Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Spesiell egenskap	Funksjon sjekk utgang
-------------------	-----------------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	12,00...36,00 DC
Strømforbruk	[mA]	50,00; ((24 V))
Maks. strømforbruk	[VA]	1,20
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		rødt lys
Bølgelengde	[nm]	630,00



Fiberoptisk forsterker

OO5-FNKG/M16/KL6

Utganger		
Elektrisk design	NPN	
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)	
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,00	
Funksjon sjekk utgang	ja	
Maks. gjeldende belastning for funksjon sjekk utgang [mA]	200,00	
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00	
Koblingsfrekvens DC [Hz]	1 000,00	
Merknader om svtjefrekvens [Hz]	typisk	
Beskyttelse mot kortslutning	ja	
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert	
Overbelastningsbeskyttelse	ja	
Tidsfunksjon [s]	0,00...0,10	
Deteksjonsområde		
Rekkevidde [m]	< 3,80; (Gjennomstrålesensor)	
Rekkevidde [mm]	0,00...300,00; (Sensor for diffus refleksjon)	
Rekkevidde justerbar	ja	
Programvare / programmering		
Alternativer for parameterinnstilling	automatisk og manuell bryterpunktinnstilling; logiske funksjoner OG, ELLER; Andre koblingspunkt	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...60,00	
Beskyttelse	IP 65	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mekaniske data		
Vekt [g]	528,40	
Hus	rektangulær	
Dimensjoner [mm]	76,50 x 92,40 x 70,70	
Antall kanaler	6	
Fiberoptiske systemer	FE-11 / FT-11	
Materialer	hus: ABS; vis vindu: PMMA; LED-vindu: SEPS; dekke: diecast zinc plastbelagt (PA)	
Linsejustering	sidelinse	
Displayer/driftselementer		
Display		full grafisk LCD-skjerm, rotasjon av skjermen innen 180° språkvalg (tysk, engelsk, fransk)
	koblingsstatus	6 x LED, gul
Elektronisk lås	ja	
Tilbehør		
Varer som leveres	spor: 1 x 81 mm, EN 60715	



Fiberoptisk forsterker

OOF-FNKG/M16/KL6


Merknader

Merknader	driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning	1,00 stk.


Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M16

Elektrisk tilkobling - Tilkobling

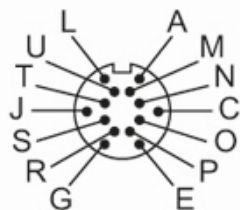

Tilkobling

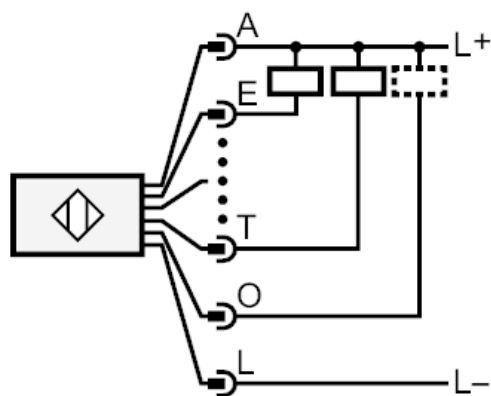

E: Out 1
P: Out 2
S: Out 3
G: Out 4
C: Out 5
T: Out 6

O Funksjon sjekk utgang