


Fiberoptisk forsterker

OOF-FNKG/M16/KL8

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

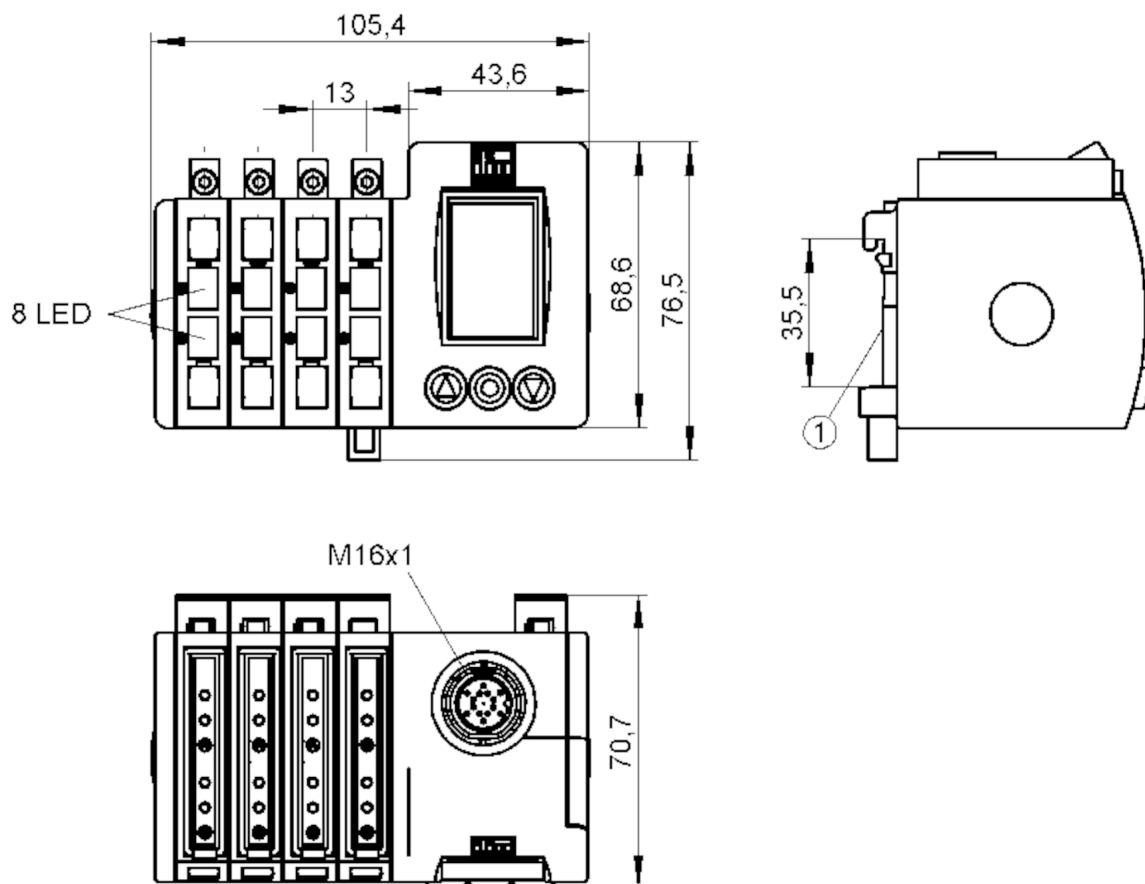

1 montering på DIN-skinne

Produkttegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Spesiell egenskap	Funksjon sjekk utgang
-------------------	-----------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	12,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	50,00; ((24 V))
Maks. strømforbruk [VA]	1,30
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys
Bølgelengde [nm]	630,00

Utganger

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)



Fiberoptisk forsterker

OO5-FNKG/M16/KL8

Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,00
Funksjon sjekk utgang		ja
Maks. gjeldende belastning for funksjon sjekk utgang	[mA]	200,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	800,00
Merknader om svitjefrekvens	[Hz]	typisk
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Tidsfunksjon	[s]	0,00...0,10

Deteksjonsområde

Rekkevidde	[m]	< 3,80; (Gjennomstrålesensor)
Rekkevidde	[mm]	0,00...300,00; (Sensor for diffus refleksjon)
Rekkevidde justerbar		ja

Programvare / programmering

Alternativer for parameterinnstilling	automatisk og manuell bryterpunktinnstilling; logiske funksjoner OG, ELLER; Andre koblingspunkt
---------------------------------------	---

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Beskyttelse		IP 65

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mekaniske data

Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	76,50 x 105,40 x 70,70
Antall kanaler		8
Fiberoptiske systemer		FE-11 / FT-11
Materialer		hus: ABS; vis vindu: PMMA; LED-vindu: SEPS; dekke: diecast zinc plastbelagt (PA)

Displayer/driftselementer

Display		full grafisk LCD-skjerm, rotasjon av skjermen innen 180° språkvalg (tysk, engelsk, fransk)
	koblingsstatus	8 x LED, gul
Elektronisk lås		ja

Tilbehør

Varer som leveres	spor: 1 x 94 mm, EN 60715
-------------------	---------------------------

Merknader

Merknader	driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning	1,00 stk.


Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M16


Fiberoptisk forsterker

00F-FNKG/M16/KL8

Elektrisk tilkobling - Tilkobling

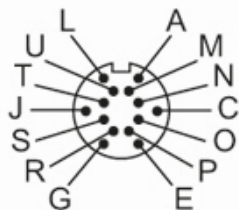

Tilkobling

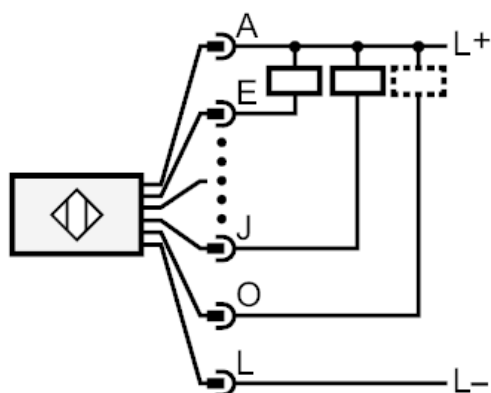

E: Out 1
P: Out 2
S: Out 3
G: Out 4
C: Out 5
T: Out 6
N: Out 7
J: Out 8

O Funksjon sjekk utgang