




Gjennomgående strålesensorsender

ORS-V

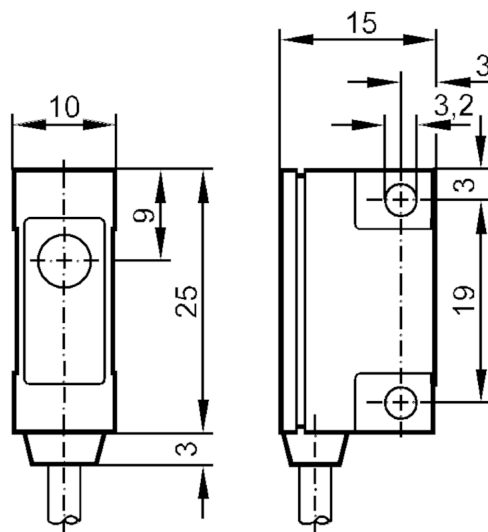

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Tilkobling til koblingsforsterkere	ja
Svitsjeforsterkere	Tilkobling til koblingsforsterkere OV5012, OV0010
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	950,00

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	nei
Overbelastningsbeskyttelse	nei

Deteksjonsområde

Sender / mottaker	sender
Rekkevidde [m]	< 2,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...80,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [ANN]	57 078,00


OR0003



Gjennomgående strålesensorsender

ORS-V

Mekaniske data	
Vekt	[g] 59,50
Hus	rektangulær
Materialer	PPO endret
Linsejustering	sidelinse
Tilbehør	
Varer som leveres	Vinkelbraketter: 1, E20212
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.
Elektrisk tilkobling	
Kabel: 2 m; 1 x 0,14 mm ²	
Tilkobling	

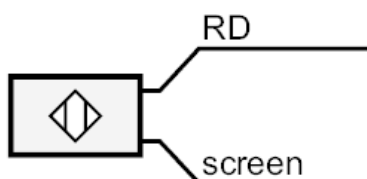

RD = Lederfarger :
screen = rød
skjerm