


## Gjennomgående strålesensorsender

ORS-V/6M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

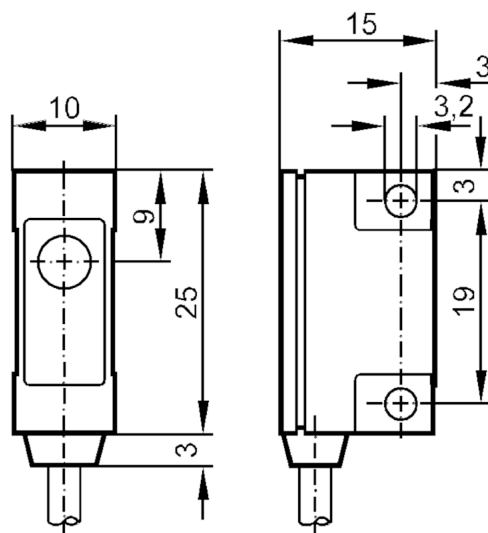

## Produktegenskaper

|             |               |
|-------------|---------------|
| Type av lys | infrarødt lys |
| Hus         | rektangulær   |

## Applikasjon

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
|-------------------|---------------------|

## Elektriske data

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tilkobling til koblingsforsterkere | ja                                                |
| Svitsjeforsterkere                 | Tilkobling til koblingsforsterkere OV5012, OV0010 |
| Type av lys                        | infrarødt lys                                     |
| Bølgelengde [nm]                   | 950,00                                            |

## Utganger

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Beskyttelse mot kortslutning | nei |
| Overbelastningsbeskyttelse   | nei |

## Deteksjonsområde

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Sender / mottaker | sender |
| Rekkevidde [m]    | < 2,00 |

## Driftsforhold

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
| Beskyttelse               | IP 67          |

## Tester/godkjenninger

|     |              |
|-----|--------------|
| EMC | EN 60947-5-2 |
|-----|--------------|

## Mekaniske data

|     |             |
|-----|-------------|
| Hus | rektangulær |
|-----|-------------|

**Gjennomgående strålesensorsender**

ORS-V/6M


|             |      |                       |
|-------------|------|-----------------------|
| Dimensjoner | [mm] | 25,00 x 10,00 x 15,00 |
| Materialer  |      | PPO endret            |

**Tilbehør**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Varer som leveres | Vinkelbraketter: 1, E20212 |
|-------------------|----------------------------|

**Merknader**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

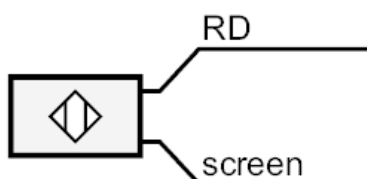**Elektrisk tilkobling**Kabel: 6 m; 1 x 0,14 mm<sup>2</sup>**Tilkobling**

RD =                    Lederfarger :  
screen =            rød  
                         skjerm