




Gjennomgående strålesensorsender

OSS-000A

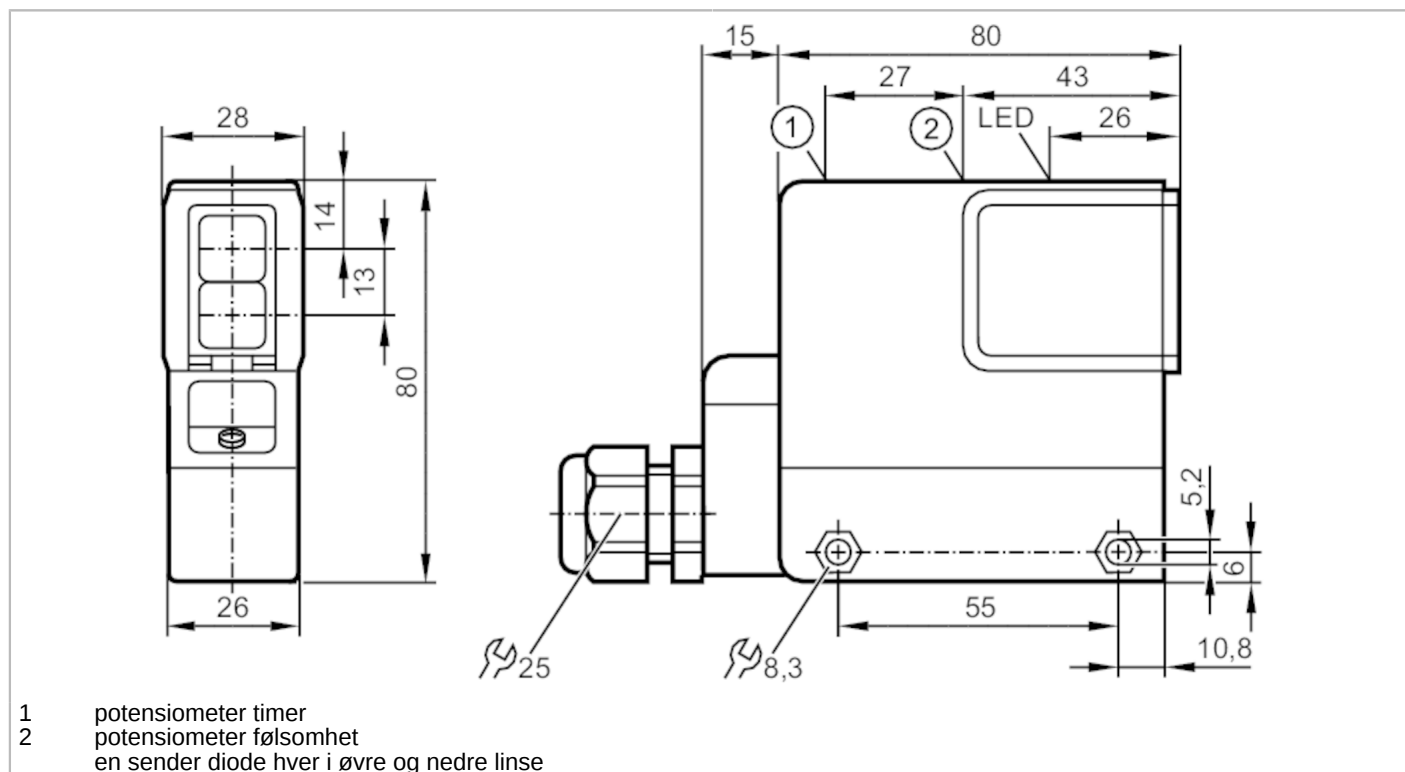

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Driftsspenning	[V]	20,00...250,00 AC/DC
Strømforbruk	[mA]	18,00
Beskyttelsesklasse		II
Type av lys		infrarødt lys
Bølgelengde	[nm]	880,00

Utganger

Koblingsfrekvens AC	[Hz]	25,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	100,00
Beskyttelse mot kortslutning		nei
Overbelastningsbeskyttelse		nei

Deteksjonsområde

Sender / mottaker		sender
Rekkevidde	[m]	< 20,00
Rekkevidde justerbar		nei



Gjennomgående strålesensorsender

OSS-000A

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 65
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
MTTF	[ANN]	1 036,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	265,00
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	80,00 x 28,00 x 95,00
Materialer		PPO endret
Linsemateriale		glass
Linsejustering		sidelinse
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres	Vinkelbraketter: 1, E20210	
	skrujern	
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
terminaler: ...1,5 mm²; Kabelgjennomføringer: M20 X 1,5		
Tilkobling		

